 


- Entretoises moulées
- Matière :
Polystyrène choc naturel
- T° maxi. : 70°C

Info.

- L'arête n'est pas cassée aux extrémités
- Conditionnées par lot



REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	L	ØD	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLN3-3/B	3	3,2	3 ±0,15	6	100	✓	7,68 €
PLN3-4/B	3	3,2	4 ±0,15	6	100	✓	7,68 €
PLN3-5/B	3	3,2	5 ±0,15	6	100	✓	7,68 €
PLN3-6/B	3	3,2	6 ±0,15	6	100	✓	7,68 €
PLN3-8/B	3	3,2	8 ±0,15	6	100	✓	7,68 €
PLN3-10/B	3	3,2	10 ±0,15	6	100	✓	7,68 €
PLN3-12/B	3	3,2	12 ±0,20	6	100	✓	9,71 €
PLN3-15/B	3	3,2	15 ±0,20	6	100	✓	9,71 €
PLN3-20/B	3	3,2	20 ±0,20	6	100	-	9,71 €
PLN3-25/B	3	3,2	25 ±0,25	6	100	-	12,19 €
PLN3-30/B	3	3,2	30 ±0,25	6	100	-	12,19 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	L	ØD	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLN4-2/B	4	4,2	2 ^{±0,15}	8	100	✓	8,76 €
PLN4-3/B	4	4,2	3 ^{±0,15}	8	100	✓	8,76 €
PLN4-4/B	4	4,2	4 ^{±0,15}	8	100	✓	8,76 €
PLN4-5/B	4	4,2	5 ^{±0,15}	8	100	✓	8,76 €
PLN4-6/B	4	4,2	6 ^{±0,15}	8	100	✓	8,76 €
PLN4-8/B	4	4,2	8 ^{±0,15}	8	100	✓	8,76 €
PLN4-10/B	4	4,2	10 ^{±0,15}	8	100	✓	8,76 €
PLN4-12/B	4	4,2	12 ^{±0,20}	8	100	-	10,15 €
PLN4-15/B	4	4,2	15 ^{±0,20}	8	100	✓	10,15 €
PLN4-18/B	4	4,2	18 ^{±0,20}	8	100	-	10,15 €
PLN4-25/B	4	4,2	25 ^{±0,25}	8	100	-	13,12 €
PLN4-30/B	4	4,2	30 ^{±0,25}	8	100	✓	13,12 €
PLN5-2/B	5	5,2	2 ^{±0,15}	10	100	✓	9,71 €
PLN5-3/B	5	5,2	3 ^{±0,15}	10	100	-	9,71 €
PLN5-4/B	5	5,2	4 ^{±0,15}	10	100	-	9,71 €
PLN5-5/B	5	5,2	5 ^{±0,15}	10	100	-	9,71 €
PLN5-6/B	5	5,2	6 ^{±0,15}	10	100	-	9,71 €
PLN5-8/B	5	5,2	8 ^{±0,15}	10	100	-	9,71 €
PLN5-10/B	5	5,2	10 ^{±0,15}	10	100	-	9,71 €
PLN5-12/B	5	5,2	12 ^{±0,20}	10	100	-	12,21 €
PLN5-15/B	5	5,2	15 ^{±0,20}	10	100	-	12,21 €
PLN5-18/B	5	5,2	18 ^{±0,20}	10	100	-	12,21 €
PLN5-20/B	5	5,2	20 ^{±0,20}	10	100	-	12,21 €
PLN5-25/B	5	5,2	25 ^{±0,25}	10	100	-	15,51 €
PLN5-30/B	5	5,2	30 ^{±0,25}	10	100	-	15,51 €
PLN6-2/B	6	6,2	2 ^{±0,15}	10	100	✓	9,71 €
PLN6-3/B	6	6,2	3 ^{±0,15}	10	100	-	9,71 €
PLN6-4/B	6	6,2	4 ^{±0,15}	10	100	-	9,71 €
PLN6-5/B	6	6,2	5 ^{±0,15}	10	100	✓	9,71 €
PLN6-6/B	6	6,2	6 ^{±0,15}	10	100	✓	9,71 €
PLN6-8/B	6	6,2	8 ^{±0,15}	10	100	✓	9,71 €
PLN6-10/B	6	6,2	10 ^{±0,15}	10	100	✓	9,71 €
PLN6-12/B	6	6,2	12 ^{±0,20}	10	100	✓	12,21 €
PLN6-15/B	6	6,2	15 ^{±0,20}	10	100	✓	12,21 €
PLN6-18/B	6	6,2	18 ^{±0,20}	10	100	-	12,21 €
PLN6-20/B	6	6,2	20 ^{±0,20}	10	100	✓	12,21 €
PLN6-25/B	6	6,2	25 ^{±0,25}	10	100	-	15,51 €
PLN6-30/B	6	6,2	30 ^{±0,25}	10	100	✓	15,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC


Tome ① 2021

① 507

- Entretoises usinées
- Matière :
Laiton
- Conditionnées par lot

Option

- Autres longueurs

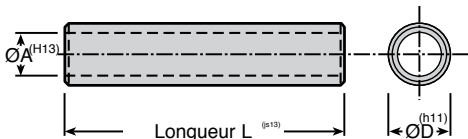

REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLB2-1/B	2,0	2,2	4	1	20	✓	2,84 €
PLB2-2/B	2,0	2,2	4	2	20	✓	2,93 €
PLB2-3/B	2,0	2,2	4	3	20	-	3,05 €
PLB2-4/B	2,0	2,2	4	4	20	✓	3,20 €
PLB2-5/B	2,0	2,2	4	5	20	✓	3,28 €
PLB2-8/B	2,0	2,2	4	8	20	✓	3,46 €
PLB2-10/B	2,0	2,2	4	10	20	-	3,73 €
PLB2-12/B	2,0	2,2	4	12	20	-	3,84 €
PLB2.5-1/B	2,5	2,5	5	1	20	-	2,93 €
PLB2.5-2/B	2,5	2,5	5	2	20	-	3,05 €
PLB2.5-3/B	2,5	2,5	5	3	20	✓	3,20 €
PLB2.5-4/B	2,5	2,5	5	4	20	✓	3,31 €
PLB2.5-5/B	2,5	2,5	5	5	20	✓	3,46 €
PLB2.5-8/B	2,5	2,5	5	8	20	✓	3,84 €
PLB2.5-10/B	2,5	2,5	5	10	20	-	4,09 €
PLB2.5-12/B	2,5	2,5	5	12	20	-	4,38 €
PLB2.5-20/B	2,5	2,5	5	20	20	✓	6,36 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLB3-2/B	3,0	3,2	6	2	20	✓	2,84 €
PLB3-3/B	3,0	3,2	6	3	20	✓	3,05 €
PLB3-4/B	3,0	3,2	6	4	20	✓	3,20 €
PLB3-5/B	3,0	3,2	6	5	20	✓	3,31 €
PLB3-8/B	3,0	3,2	6	8	20	✓	3,84 €
PLB3-10/B	3,0	3,2	6	10	20	✓	4,24 €
PLB3-12/B	3,0	3,2	6	12	20	✓	4,63 €
PLB3-15/B	3,0	3,2	6	15	20	✓	5,17 €
PLB3-20/B	3,0	3,2	6	20	20	-	6,27 €
PLB3-25/B	3,0	3,2	6	25	20	-	8,09 €
PLB3-30/B	3,0	3,2	6	30	20	-	9,58 €
PLB4-2/B	4,0	4,3	8	2	20	✓	3,05 €
PLB4-3/B	4,0	4,3	8	3	20	✓	3,31 €
PLB4-4/B	4,0	4,3	8	4	20	✓	3,57 €
PLB4-5/B	4,0	4,3	8	5	20	✓	3,73 €
PLB4-8/B	4,0	4,3	8	8	20	✓	4,63 €
PLB4-10/B	4,0	4,3	8	10	20	✓	5,30 €
PLB4-12/B	4,0	4,3	8	12	20	✓	6,09 €
PLB4-15/B	4,0	4,3	8	15	20	✓	6,90 €
PLB4-18/B	4,0	4,3	8	18	20	-	7,69 €
PLB4-20/B	4,0	4,3	8	20	20	✓	8,48 €
PLB4-25/B	4,0	4,3	8	25	20	-	11,02 €
PLB4-30/B	4,0	4,3	8	30	20	✓	12,83 €
PLB5-2/B	5,0	5,3	10	2	20	-	3,84 €
PLB5-3/B	5,0	5,3	10	3	20	✓	4,24 €
PLB5-4/B	5,0	5,3	10	4	20	✓	4,63 €
PLB5-5/B	5,0	5,3	10	5	20	✓	5,02 €
PLB5-8/B	5,0	5,3	10	8	20	✓	7,32 €
PLB5-10/B	5,0	5,3	10	10	20	✓	8,21 €
PLB5-12/B	5,0	5,3	10	12	20	✓	8,76 €
PLB5-15/B	5,0	5,3	10	15	20	✓	10,22 €
PLB5-20/B	5,0	5,3	10	20	20	✓	12,83 €
PLB5-25/B	5,0	5,3	10	25	20	✓	15,54 €
PLB5-30/B	5,0	5,3	10	30	20	✓	18,87 €
PLB5-35/B	5,0	5,3	10	35	20	✓	22,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


Entretoise cylindrique



PLS

Inox 303

 - Entretoises usinées
- Matière :
Inox 303
- Conditionnées par lot



REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.		-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLS3-5/B	3	3,2	6	5	20	✓	26,69 €
PLS3-6/B	3	3,2	6	6	20	✓	28,13 €
PLS3-8/B	3	3,2	6	8	20	✓	29,20 €
PLS3-10/B	3	3,2	6	10	20	✓	31,16 €
PLS3-12/B	3	3,2	6	12	20	✓	31,86 €
PLS3-18/B	3	3,2	6	18	20	-	35,28 €
PLS3-25/B	3	3,2	6	25	20	-	39,38 €
PLS4-5/B	4	4,3	8	5	20	✓	29,20 €
PLS4-6/B	4	4,3	8	6	20	✓	30,79 €
PLS4-8/B	4	4,3	8	8	20	✓	32,06 €
PLS4-10/B	4	4,3	8	10	20	✓	34,14 €
PLS4-12/B	4	4,3	8	12	20	-	34,94 €
PLS4-15/B	4	4,3	8	15	20	✓	36,94 €
PLS4-20/B	4	4,3	8	20	20	-	39,53 €
PLS4-25/B	4	4,3	8	25	20	✓	43,15 €
PLS4-30/B	4	4,3	8	30	20	✓	46,16 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm