

Module **Pignon arbré** 1,5 Acier prétraité ou **inox**

- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**

- Angle de pression : 20°

- Matière :

acier 35NCD6 prétraité 28HRC

inox 303

- Epaisseur de dent selon DIN 3967


- Rendement proche de 98%

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e25

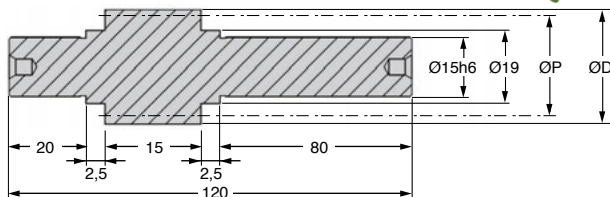

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	Couple (Nm)		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox					Acier	Inox		Acier	Inox
PPS1.5-16	PPS1.5-16S	16	24,0	27,0	27,0	4,9	2,7	0,203	90,01 €	175,43 €
PPS1.5-18	PPS1.5-18S	18	27,0	30,0	30,0	5,5	3,3	0,216	94,42 €	181,81 €
PPS1.5-19	PPS1.5-19S	19	28,5	31,5	31,5	5,8	3,5	0,224	97,95 €	188,66 €
PPS1.5-20	PPS1.5-20S	20	30,0	33,0	33,0	7,7	4,6	0,232	102,91 €	198,22 €
PPS1.5-21	PPS1.5-21S	21	31,5	34,5	34,5	8,1	4,9	0,240	103,82 €	199,87 €
PPS1.5-22	PPS1.5-22S	22	33,0	36,0	36,0	8,5	5,1	0,249	105,01 €	202,16 €
PPS1.5-23	PPS1.5-23S	23	34,5	37,5	37,5	8,9	5,3	0,259	106,88 €	205,76 €
PPS1.5-24	PPS1.5-24S	24	36,0	39,0	39,0	9,3	5,6	0,268	107,93 €	207,81 €
PPS1.5-25	PPS1.5-25S	25	37,5	40,5	40,5	9,6	5,8	0,278	113,53 €	218,53 €
PPS1.5-26	PPS1.5-26S	26	39,0	42,0	42,0	11,8	7,1	0,289	118,96 €	229,02 €
PPS1.5-27	PPS1.5-27S	27	40,5	43,5	43,5	12,2	7,3	0,300	122,65 €	236,15 €
PPS1.5-28	PPS1.5-28S	28	42,0	45,0	45,0	12,7	7,6	0,311	126,13 €	242,85 €
PPS1.5-29	PPS1.5-29S	29	43,5	46,5	46,5	13,2	7,9	0,323	128,11 €	246,60 €
PPS1.5-30	PPS1.5-30S	30	45,0	48,0	48,0	15,0	9,0	0,335	131,95 €	254,04 €

Dimensions en mm