

Pignon arbré


Acier prétraité ou **inox**

Module
3,0

- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
acier 35NCD6 prétraité 28HRC
inox 303
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.

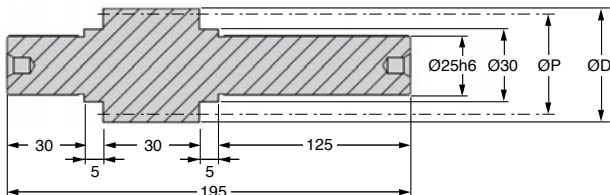

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox	Dents	Primitif	Extérieur	Acier	Inox	(kg)	Acier	Inox
PPS3.0-14	PPS3.0-14S	14	42	48	31,6	17,3	0,976	150,81 €	369,60 €
PPS3.0-16	PPS3.0-16S	16	48	54	34,1	19,5	1,074	155,13 €	380,09 €
PPS3.0-18	PPS3.0-18S	18	54	60	38,2	22,9	1,186	162,11 €	397,17 €
PPS3.0-19	PPS3.0-19S	19	57	63	40,3	24,2	1,246	168,16 €	412,05 €
PPS3.0-20	PPS3.0-20S	20	60	66	53,7	32,2	1,311	173,71 €	425,59 €
PPS3.0-21	PPS3.0-21S	21	63	69	56,4	33,8	1,378	179,40 €	439,54 €
PPS3.0-22	PPS3.0-22S	22	66	72	59,1	35,4	1,449	185,55 €	454,62 €
PPS3.0-23	PPS3.0-23S	23	69	75	61,8	37,1	1,523	191,50 €	469,17 €
PPS3.0-24	PPS3.0-24S	24	72	78	64,4	38,7	1,600	196,90 €	482,53 €
PPS3.0-25	PPS3.0-25S	25	75	81	67,1	40,3	1,681	208,81 €	511,74 €

Dimensions en mm