



# Presse manuelle d'établi


Pression jusqu'à **500kg**

**PRES5HR**

- Presse à genouillère
- La puissance maximum est obtenue en fin de course
- Le coulisseau est immobilisé en rotation
- Hauteur libre réglable
- Réglage de la course par vis
- Installation simple et rapide

## Applications

- Ce modèle particulièrement robuste est fréquemment utilisé pour des opérations de montage, assemblage, petits cambrages, sertissages divers...

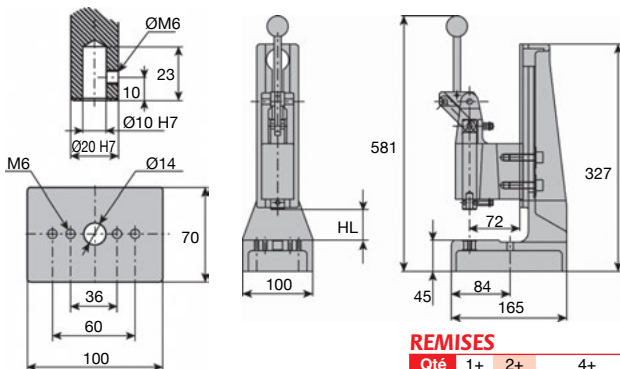

## REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-3%	Sur demande	

Référence	Puissance (kg)	Hauteur libre HL (mm)	Course (mm)	Prof. col de cygne (mm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
PRES-5HR	500	42 - 185	50	72	9	✓	418,26 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 31