

# Presse manuelle d'établi





## PRES7HR

## Pression jusqu'à 700kg

- Presse à genouillère
- La puissance maximum est obtenue en fin de course
- Le coulisseau est immobilisé en rotation
- Hauteur libre réglable
- Réglage de la course par vis
- Installation simple et rapide

### Applications

- Ce modèle particulièrement robuste est fréquemment utilisé pour des opérations de montage, assemblage, petits cambrages, sertissages divers...
- Cette presse offre toutes les garanties en utilisation normale

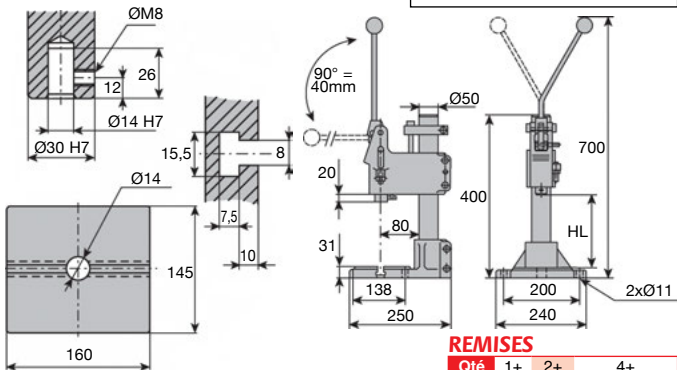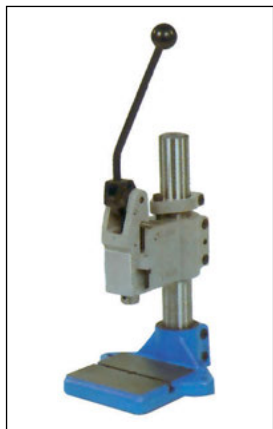

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-3%	Sur demande	

Référence	Puissance (kg)	Hauteur libre HL (mm)	Course (mm)	Prof. col de cygne (mm)	Masse (kg)	Prix Uni.
PRES-7HR	700	35 - 260	40	95	25	881,03 €

Dimensions en mm