



Pied articulé à embase tôle Ø40

Charge maxi : 3 000N

PTA40SS/EB

Semelle **EPDM bleu**

- **Pied articulé oscillant**
- Oscillation +/- 5° par rapport à l'axe
- Avec semelle antidérapante en EPDM bleu
- Finition brillante inox
- Matières:
 - Embasse: tôle inox 304 brillante
 - Tige: inox 304 livrée sans écrou
 - Semelle: EPDM bleu

Options

- Autres dimensions de tige sur demande
- Inox 316 sur demande

Avantages


- Semelle spéciale contraintes nettoyage
- Environnement agroalimentaire, pharmaceutique et chimique

NOUVEAU !

Semelle EPDM bleu



Spécial agroalimentaire

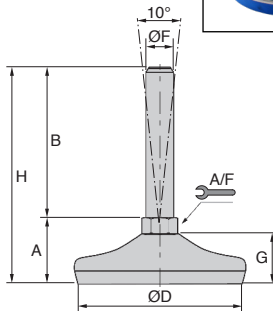

REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Charge statique (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PTA40-8-25/SS/EB	40	M8	25	26	6	15	51	3000	-	13,14 €
PTA40-8-50/SS/EB	40	M8	50	26	6	15	76	3000	-	13,53 €
PTA40-8-75/SS/EB	40	M8	75	26	6	15	101	3000	-	14,01 €
PTA40-10-25/SS/EB	40	M10	25	26	8	15	51	3000	-	14,31 €
PTA40-10-50/SS/EB	40	M10	50	26	8	15	76	3000	-	14,76 €
PTA40-10-75/SS/EB	40	M10	75	26	8	15	101	3000	-	15,21 €
PTA40-10-100/SS/EB	40	M10	100	26	8	15	126	3000	-	16,08 €
PTA40-10-125/SS/EB	40	M10	125	26	8	15	151	3000	-	16,71 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm