

**PW<sub>DL</sub>**  
**PSW<sub>DL</sub>**

# Couple roue et vis sans fin

Vis sans fin Delrin ou Peek




**Module**  
**1,5**

- **Qualité grade 8e25 DIN 3974**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
  - Delrin POM (Blanc)
  - Peek GF30® (Marron clair)
- Epaisseur de dent selon DIN 3967

## Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.

plastique

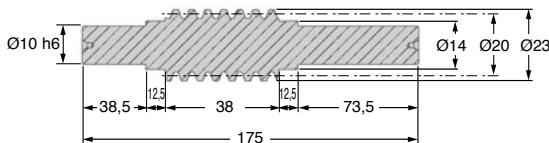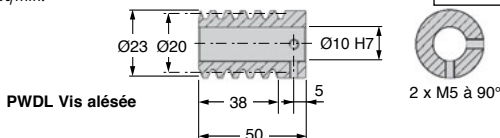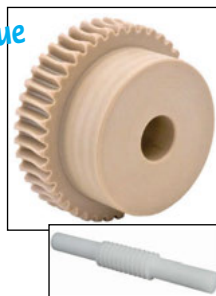

## REMISES

| Qté       | 1+  | 6+   | 19+         | 50+ |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande |     |

| Références |            | Nombre de filets | Prix Uni. 1 à 5 |             |
|------------|------------|------------------|-----------------|-------------|
| Delrin     | Peek       |                  | Delrin          | Peek        |
| Vis alésée |            |                  |                 |             |
| PW1.5-1DL  | PW1.5-1PK  | 1                | 52,34 €         | Sur demande |
| PW1.5-2DL  | PW1.5-2PK  | 2                | 59,93 €         | Sur demande |
| PW1.5-3DL  | PW1.5-3PK  | 3                | 62,69 €         | Sur demande |
| PW1.5-4DL  | PW1.5-4PK  | 4                | 66,99 €         | Sur demande |
| Vis arbrée |            |                  |                 |             |
| PSW1.5-1DL | PSW1.5-1PK | 1                | 88,94 €         | Sur demande |
| PSW1.5-2DL | PSW1.5-2PK | 2                | 93,80 €         | Sur demande |
| PSW1.5-3DL | PSW1.5-3PK | 3                | 96,58 €         | Sur demande |
| PSW1.5-4DL | PSW1.5-4PK | 4                | 97,70 €         | Sur demande |

Dimensions en mm

## Couple roue et vis sans fin

PWGDL

Roue Delrin

Module  
1,5


- Qualité grade 8e25 DIN 3974
- Angle de pression : 20°
- Matière : Delrin POM (Blanc)
- Epaisseur de dent selon DIN 3967

## Options

- Matière Peek GF30® (Marron clair) nous consulter
- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (js9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

## Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue : ex. vis PW1.5-4DL, roue PWG1.5-15-4DL

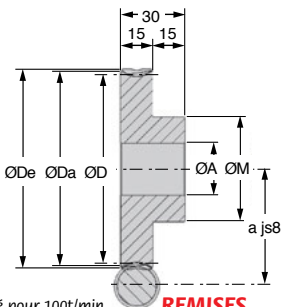

## REMISES

| Qté       | 1+  | 6+  | 19+  | 50+         |
|-----------|-----|-----|------|-------------|
| Rem. Prix | -5% | -5% | -10% | Sur demande |

| Références    | Nbre dents | a     | ØD     | ØDa    | ØDe    | Alésage ØA | ØM | Jeu théorique (mm) Max. - Min. | Couple (Nm) | Prix Uni. 1 à 5 |
|---------------|------------|-------|--------|--------|--------|------------|----|--------------------------------|-------------|-----------------|
| PWG1.5-15-1DL | 15         | 21,25 | 22,50  | 25,50  | 27,00  | 6          | 20 | 0,114 - 0,040                  | 2,65        | 46,03 €         |
| PWG1.5-16-1DL | 16         | 22,00 | 24,00  | 27,00  | 28,50  | 6          | 20 | 0,114 - 0,040                  | 2,98        | 47,55 €         |
| PWG1.5-17-1DL | 17         | 22,75 | 25,50  | 28,50  | 30,00  | 6          | 20 | 0,114 - 0,040                  | 3,32        | 48,52 €         |
| PWG1.5-18-1DL | 18         | 23,50 | 27,00  | 30,00  | 31,50  | 6          | 20 | 0,114 - 0,040                  | 3,68        | 49,14 €         |
| PWG1.5-19-1DL | 19         | 24,25 | 28,50  | 31,50  | 33,00  | 6          | 20 | 0,114 - 0,040                  | 4,05        | 50,04 €         |
| PWG1.5-20-1DL | 20         | 25,00 | 30,00  | 33,00  | 34,50  | 6          | 20 | 0,114 - 0,040                  | 4,45        | 50,68 €         |
| PWG1.5-21-1DL | 21         | 25,75 | 31,50  | 34,50  | 36,00  | 8          | 25 | 0,114 - 0,040                  | 4,85        | 51,49 €         |
| PWG1.5-22-1DL | 22         | 26,50 | 33,00  | 36,00  | 37,50  | 8          | 25 | 0,114 - 0,040                  | 5,36        | 52,34 €         |
| PWG1.5-23-1DL | 23         | 27,25 | 34,50  | 37,50  | 39,00  | 8          | 25 | 0,114 - 0,040                  | 5,81        | 53,04 €         |
| PWG1.5-24-1DL | 24         | 28,00 | 36,00  | 39,00  | 40,50  | 8          | 25 | 0,114 - 0,040                  | 6,27        | 54,10 €         |
| PWG1.5-25-1DL | 25         | 28,75 | 37,50  | 40,50  | 42,00  | 8          | 25 | 0,114 - 0,040                  | 6,86        | 55,68 €         |
| PWG1.5-26-1DL | 26         | 29,50 | 39,00  | 42,00  | 43,50  | 8          | 25 | 0,114 - 0,040                  | 7,36        | 56,58 €         |
| PWG1.5-27-1DL | 27         | 30,25 | 40,50  | 43,50  | 45,00  | 8          | 25 | 0,117 - 0,038                  | 7,95        | 57,69 €         |
| PWG1.5-28-1DL | 28         | 31,00 | 42,00  | 45,00  | 46,50  | 8          | 25 | 0,117 - 0,038                  | 8,48        | 58,54 €         |
| PWG1.5-29-1DL | 29         | 31,75 | 43,50  | 46,50  | 48,00  | 10         | 35 | 0,117 - 0,038                  | 9,04        | 59,79 €         |
| PWG1.5-30-1DL | 30         | 32,50 | 45,00  | 48,00  | 49,50  | 10         | 35 | 0,117 - 0,038                  | 9,68        | 61,33 €         |
| PWG1.5-35-1DL | 35         | 36,25 | 52,50  | 55,50  | 57,00  | 10         | 35 | 0,137 - 0,048                  | 12,78       | 76,27 €         |
| PWG1.5-40-1DL | 40         | 40,00 | 60,00  | 63,00  | 64,50  | 12         | 45 | 0,137 - 0,048                  | 16,25       | 93,21 €         |
| PWG1.5-45-1DL | 45         | 43,75 | 67,50  | 70,50  | 72,00  | 12         | 45 | 0,137 - 0,048                  | 20,40       | 116,55 €        |
| PWG1.5-48-1DL | 48         | 46,00 | 72,00  | 75,00  | 76,50  | 12         | 45 | 0,137 - 0,048                  | 22,92       | 130,88 €        |
| PWG1.5-50-1DL | 50         | 47,50 | 75,00  | 78,00  | 79,50  | 14         | 55 | 0,137 - 0,048                  | 25,05       | 140,82 €        |
| PWG1.5-55-1DL | 55         | 51,25 | 82,50  | 85,50  | 87,00  | 14         | 55 | 0,139 - 0,045                  | 29,74       | 167,58 €        |
| PWG1.5-60-1DL | 60         | 55,00 | 90,00  | 93,00  | 94,50  | 14         | 55 | 0,139 - 0,045                  | 34,78       | 196,46 €        |
| PWG1.5-65-1DL | 65         | 58,75 | 97,50  | 100,50 | 102,00 | 14         | 55 | 0,139 - 0,045                  | 41,71       | 224,48 €        |
| PWG1.5-70-1DL | 70         | 62,50 | 105,00 | 108,00 | 109,50 | 16         | 65 | 0,139 - 0,045                  | 47,66       | 257,60 €        |
| PWG1.5-75-1DL | 75         | 66,25 | 112,50 | 115,50 | 117,00 | 16         | 65 | 0,139 - 0,045                  | 53,96       | 292,82 €        |
| PWG1.5-78-1DL | 78         | 68,50 | 117,00 | 120,00 | 121,50 | 16         | 65 | 0,139 - 0,045                  | 57,91       | 315,20 €        |
| PWG1.5-80-1DL | 80         | 70,00 | 120,00 | 123,00 | 124,50 | 16         | 65 | 0,139 - 0,045                  | 60,66       | 330,44 €        |

Au choix : toute roue de 15 dents jusqu'à 80 dents

Dimensions en mm