

Module Engrenages hélicoïdaux à axes croisés

2,0

Acier prétraité ou acier cémenté trempé



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMAQ10)**
- Renvoi d'angle à 90°
- Angle d'hélice 45° à droite (R dans la référence)
ou 45° à gauche (L dans la référence)
- Angle de pression : 20°
- Matière :
acier 35NCD6 prétraité 28HRC
acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Épaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%



Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique

Important : un hélicoïdal incliné à 45° dans un sens fonctionne avec un hélicoïdal incliné à 45° dans le même sens.

Qualité grade 7e25


REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PXHG2.0-15R	PXHG2.0-15RH	15	42,43	46,43	10	35	0,190 - 0,065	1,12	4,09	0,346	65,94 €	108,84 €
PXHG2.0-16R	PXHG2.0-16RH	16	45,25	49,25	10	35	0,190 - 0,065	1,19	4,37	0,376	67,31 €	111,11 €
PXHG2.0-17R	PXHG2.0-17RH	17	48,08	52,08	10	35	0,190 - 0,065	1,16	4,26	0,408	72,65 €	119,90 €
PXHG2.0-18R	PXHG2.0-18RH	18	50,91	54,91	10	35	0,250 - 0,089	1,23	4,51	0,442	75,00 €	123,70 €
PXHG2.0-19R	PXHG2.0-19RH	19	53,74	57,74	10	35	0,250 - 0,089	1,30	4,76	0,478	77,67 €	128,11 €
PXHG2.0-20R	PXHG2.0-20RH	20	56,57	60,57	10	35	0,250 - 0,089	1,37	5,01	0,517	79,30 €	130,90 €
PXHG2.0-21R	PXHG2.0-21RH	21	59,40	63,40	12	45	0,250 - 0,089	1,44	5,27	0,703	83,07 €	137,15 €
PXHG2.0-22R	PXHG2.0-22RH	22	62,23	66,23	12	45	0,250 - 0,089	1,50	5,52	0,745	90,26 €	148,96 €
PXHG2.0-23R	PXHG2.0-23RH	23	65,05	69,05	12	45	0,250 - 0,089	1,57	5,77	0,789	92,04 €	151,91 €
PXHG2.0-24R	PXHG2.0-24RH	24	67,88	71,88	12	45	0,250 - 0,089	1,64	6,02	0,835	96,43 €	159,13 €
PXHG2.0-25R	PXHG2.0-25RH	25	70,71	74,71	12	45	0,250 - 0,089	1,61	5,90	0,883	105,26 €	173,64 €
PXHG2.0-26R	PXHG2.0-26RH	26	73,54	77,54	12	45	0,250 - 0,089	1,67	6,14	0,933	106,57 €	175,95 €
PXHG2.0-27R	PXHG2.0-27RH	27	76,37	80,37	12	45	0,250 - 0,089	1,74	6,37	0,985	111,94 €	184,73 €

Dimensions en mm

Module 2,0

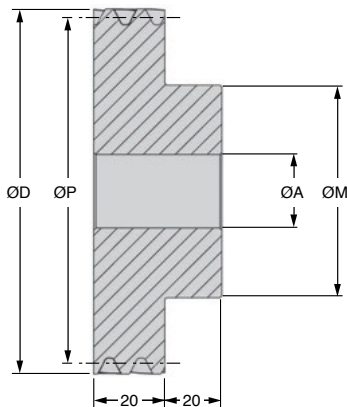

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PXHG2.0-28R	PXHG2.0-28RH	28	79,20	83,20	14	55	0,250 - 0,089	1,80	6,61	1,322	113,96 €	188,09 €
PXHG2.0-29R	PXHG2.0-29RH	29	82,02	86,02	14	55	0,250 - 0,085	1,87	6,84	1,378	117,49 €	193,88 €
PXHG2.0-30R	PXHG2.0-30RH	30	84,85	88,85	14	55	0,250 - 0,085	1,93	7,08	1,436	118,91 €	196,19 €
PXHG2.0-32R	PXHG2.0-32RH	32	90,51	94,51	14	55	0,250 - 0,085	2,06	7,55	1,557	125,49 €	207,08 €
PXHG2.0-35R	PXHG2.0-35RH	35	98,99	102,99	14	55	0,254 - 0,085	2,25	8,26	1,755	141,37 €	233,25 €
PXHG2.0-38R	PXHG2.0-38RH	38	107,48	111,48	20	65	0,254 - 0,085	2,37	8,69	1,836	150,81 €	248,82 €
PXHG2.0-40R	PXHG2.0-40RH	40	113,14	117,14	20	65	0,254 - 0,085	2,49	9,14	1,989	172,51 €	284,56 €
PXHG2.0-42R	PXHG2.0-42RH	42	118,79	122,79	20	65	0,254 - 0,085	2,62	9,60	2,150	180,04 €	297,05 €
PXHG2.0-45R	PXHG2.0-45RH	45	127,28	131,28	20	65	0,332 - 0,126	2,81	10,29	2,407	197,90 €	326,56 €

Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 473