

Engrenages hélicoïdaux à axes croisés

Acier prétraité ou acier cémenté trempé

Module
3,0

- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA10)**
- Renvoi d'angle à 90°
- Angle d'hélice 45° à droite (R dans la référence) ou 45° à gauche (L dans la référence)
- Angle de pression : 20°
- Matière :

acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC

- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%


Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 1000/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique

Important : un hélicoïdal incliné à 45° dans un sens fonctionne avec un hélicoïdal incliné à 45° dans le même sens.

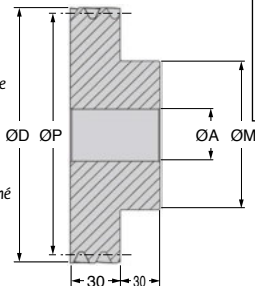

Qualité grade 7e25



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-10%	Sur demande

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple	Masse	Prix Uni.	1 à 5
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	Standard	Trempé
PXHG3.0-15R	PXHG3.0-15RH	15	63.64	69.64	16	45	0.250 - 0.089	2.31	8.46	1.020	115.90 €
PXHG3.0-16R	PXHG3.0-16RH	16	67.88	73.88	16	45	0.250 - 0.089	2.46	9.03	1.122	119.55 €
PXHG3.0-17R	PXHG3.0-17RH	17	72.12	78.12	16	45	0.250 - 0.089	2.46	9.03	1.231	130.44 €
PXHG3.0-18R	PXHG3.0-18RH	18	76.37	82.37	16	45	0.250 - 0.089	2.61	9.56	1.346	137.83 €
PXHG3.0-19R	PXHG3.0-19RH	19	80.61	86.61	16	45	0.254 - 0.085	2.75	10.09	1.468	141.26 €
PXHG3.0-20R	PXHG3.0-20RH	20	84.85	90.85	16	45	0.254 - 0.085	2.90	10.62	1.597	151.11 €
PXHG3.0-21R	PXHG3.0-21RH	21	89.10	95.10	20	55	0.254 - 0.085	3.04	11.15	1.864	156.52 €
PXHG3.0-22R	PXHG3.0-22RH	22	93.34	99.34	20	55	0.254 - 0.085	3.19	11.68	2.006	167.92 €
PXHG3.0-23R	PXHG3.0-23RH	23	97.58	103.58	20	55	0.254 - 0.085	3.33	12.21	2.154	176.94 €
PXHG3.0-24R	PXHG3.0-24RH	24	101.82	107.82	20	55	0.254 - 0.085	3.48	12.74	2.309	180.47 €
PXHG3.0-25R	PXHG3.0-25RH	25	106.07	112.07	20	55	0.254 - 0.085	3.51	12.86	2.471	202.03 €
PXHG3.0-26R	PXHG3.0-26RH	26	110.31	116.31	20	55	0.254 - 0.085	3.65	13.37	2.640	205.84 €
PXHG3.0-27R	PXHG3.0-27RH	27	114.55	120.55	20	55	0.254 - 0.085	3.79	13.89	2.815	211.52 €
PXHG3.0-28R	PXHG3.0-28RH	28	118.79	124.79	20	55	0.254 - 0.085	3.93	14.40	2.997	214.66 €
PXHG3.0-29R	PXHG3.0-29RH	29	123.04	129.04	25	65	0.259 - 0.081	4.07	14.92	3.325	221.01 €
PXHG3.0-30R	PXHG3.0-30RH	30	127.28	133.28	25	65	0.332 - 0.126	4.21	15.43	3.520	238.73 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
 Service 0,15 €/min
 + prix appel