

Réducteur **inox** à roue et vis sans fin **Inx**

RFV40

Couple jusqu'à 47Nm

- Réducteur idéal pour l'agroalimentaire
- Rapport 7,5:1 à 100:1
- Bride B14
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Lubrification avec graisse alimentaire
- T° d'utilisation : -20°C à +40°C
- Matière :
carter inox 316

Accessoires


- Idéal pour moteur 4 pôles **DER** pour former un motoréducteur
- Bras de réaction, pieds et capot de protection

Info.

- Sans plaque signalétique, mais avec gravure pour éviter les accumulations de matière



Spécial agroalimentaire

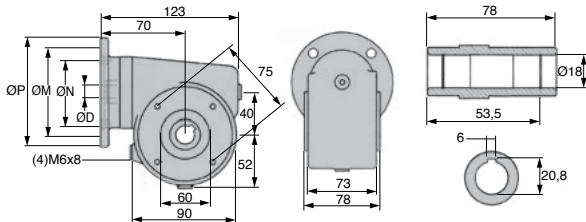

Dimensions bride

	ØD	ØP	ØM	ØN
Bride 63B14	11	90	75	60
Bride 71B14	14	105	85	70

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références		Rapport de réduction	Irréversibilité	Prix Uni.
Bride 63B14	Bride 71B14			
RFV40-7.5-63B14/SS	RFV40-7.5-71B14/SS	7,5	Non	575,96 €
RFV40-10-63B14/SS	RFV40-10-71B14/SS	10	Non	575,96 €
RFV40-15-63B14/SS	RFV40-15-71B14/SS	15	Non	575,96 €
RFV40-20-63B14/SS	RFV40-20-71B14/SS	20	Aléatoire	575,96 €
RFV40-25-63B14/SS	RFV40-25-71B14/SS	25	Aléatoire	575,96 €
RFV40-30-63B14/SS	RFV40-30-71B14/SS	30	Oui	575,96 €
RFV40-40-63B14/SS	RFV40-40-71B14/SS	40	Oui	575,96 €
RFV40-50-63B14/SS	-	50	Oui	575,96 €
RFV40-60-63B14/SS	-	60	Oui	575,96 €
RFV40-80-63B14/SS	-	80	Oui	575,96 €
RFV40-100-63B14/SS	-	100	Oui	575,96 €

Dimensions en mm

306 ②

Tome ② 2016

HPC

www.hpceurope.com

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel