

# Réducteur **inox** à roue et vis sans fin **Inx**

## RFV63

## Couple jusqu'à 152Nm

- Réducteur idéal pour l'agroalimentaire
- Rapport 7,5:1 à 100:1
- Bride B14
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Lubrification avec graisse alimentaire
- T° d'utilisation : -20°C à +40°C
- Matière :  
carter inox 316

### Accessoires


- Idéal pour moteur 4 pôles DER pour former un motoréducteur
- Bras de réaction, pieds et capot de protection

### Info.

- Sans plaque signalétique, mais avec gravure pour éviter les accumulations de matière



**Spécial agroalimentaire**

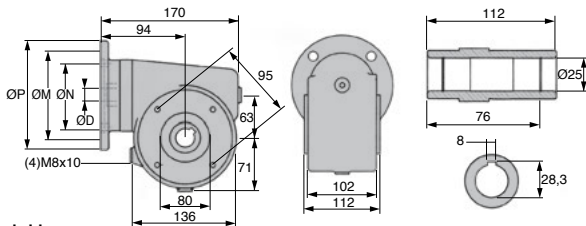

### Dimensions bride

	ØD	ØP	ØM	ØN
Bride 71B14	14	105	85	70
Bride 80B14	19	120	100	80
Bride 90B14	24	140	115	95

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Bride 71B14	Références Bride 80B14	Bride 90B14	Rapport de réduction	Irréver- sibilité	Prix Un.
-	RFV63-7,5-80B14/SS	RFV63-7,5-90B14/SS	7,5	Non	806,16 €
-	RFV63-10-80B14/SS	RFV63-10-90B14/SS	10	Non	806,16 €
-	RFV63-15-80B14/SS	RFV63-15-90B14/SS	15	Non	806,16 €
-	RFV63-20-80B14/SS	RFV63-20-90B14/SS	20	Aléatoire	806,16 €
-	RFV63-25-80B14/SS	RFV63-25-90B14/SS	25	Aléatoire	806,16 €
-	RFV63-30-80B14/SS	RFV63-30-90B14/SS	30	Oui	806,16 €
RFV63-40-71B14/SS	RFV63-40-80B14/SS	RFV63-40-90B14/SS	40	Oui	806,16 €
RFV63-50-71B14/SS	RFV63-50-80B14/SS	RFV63-50-90B14/SS	50	Oui	806,16 €
RFV63-60-71B14/SS	RFV63-60-80B14/SS	-	60	Oui	806,16 €
RFV63-80-71B14/SS	RFV63-80-80B14/SS	-	80	Oui	806,16 €
RFV63-100-71B14/SS	-	-	100	Oui	806,16 €

Dimensions en mm