

 
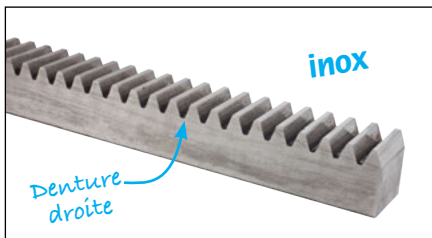
Inox

Module  
0,25-2,0

- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :  
Inox 304L  
sauf module 0,25 : inox 303

**Option**

- Différentes longueurs

**REMISES**

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Module	P	W	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SR0.25-400/303	0,25	8,75	4,00	9	400	✓	105,08 €
SR0.5-400/304L	0,50	11,50	6,00	12	400	✓	128,97 €
SR0.8-400/304L	0,80	11,20	6,00	12	400	✓	137,19 €
SR1-400/304L	1,00	14,00	8,00	15	400	✓	147,08 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ④ 2016

④ 203