


- Pas 2,5mm
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Rendement jusqu'à 98%

Options

- Courroie ouverte T2,5M
- Autres longueurs et largeurs

Info.

- Pour commander, ajouter la largeur à la référence.
- EX : T2,5/120/4

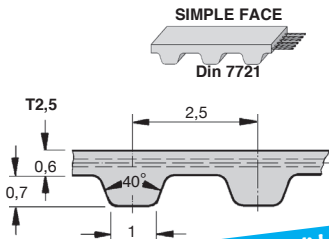

Compatible
poulie T2,5



Accessoires

- Tendeurs TMR/TFR (tome 4 p.142)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-7%		Sur demande

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de	
			4mm	6mm	4mm	6mm
T 2,5/120	120,00	48	✓	✓	10,66 €	11,84 €
T 2,5/145	145,00	58	✓	✓	10,78 €	11,96 €
T 2,5/160	160,00	64	✓	✓	10,83 €	12,01 €
T 2,5/177	177,50	71	✓	✓	11,07 €	12,29 €
T 2,5/180	180,00	72	✓	✓	11,07 €	12,29 €
T 2,5/182	182,50	73	✓	✓	11,07 €	12,29 €
T 2,5/200	200,00	80	✓	✓	11,07 €	12,29 €
T 2,5/230	230,00	92	✓	✓	11,85 €	13,20 €
T 2,5/245	245,00	98	✓	✓	11,73 €	13,07 €
T 2,5/265	265,00	106	✓	✓	11,86 €	13,21 €
T 2,5/285	285,00	114	✓	✓	11,93 €	13,25 €
T 2,5/290	290,00	116	✓	✓	12,41 €	13,82 €
T 2,5/317	317,50	127	✓	✓	12,37 €	13,76 €
T 2,5/330	330,00	132	✓	✓	12,51 €	13,90 €
T 2,5/380	380,00	152	✓	✓	13,21 €	14,68 €
T 2,5/420	420,00	168	-	✓	16,87 €	14,65 €
T 2,5/480	480,00	192	✓	✓	13,69 €	15,20 €
T 2,5/500	500,00	200	✓	✓	13,90 €	15,44 €
T 2,5/600	600,00	240	✓	✓	19,04 €	21,16 €
T 2,5/620	620,00	248	-	✓	19,77 €	22,00 €
T 2,5/650	650,00	260	-	✓	19,35 €	21,46 €
T 2,5/780	780,00	312	✓	✓	22,31 €	24,83 €
T 2,5/950	950,00	380	✓	✓	24,65 €	27,44 €

Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Courroie de positionnement type T Stock

Pas Polyuréthane armature acier

T5

- Pas 5mm
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Rendement jusqu'à 98%



Options

- Courroie ouverte T5M
- Autres longueurs et largeurs


Info.

- Pour commander, ajouter la largeur à la référence.
- Ex : T5/100/6

Compatible
poulie T5

Accessoires

- Tendeurs TMR/TFR (tome 4 p.142)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

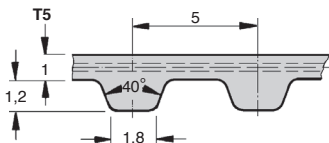

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de			
			6mm	10mm	16mm	6mm	10mm	16mm	25mm
T 5/150	150	30	✓	-	-	12,79 €	16,63 €	24,15 €	Sur demande
T 5/185	185	37	✓	✓	✓	13,04 €	17,15 €	24,73 €	
T 5/200	200	40	✓	✓	✓	13,07 €	17,18 €	24,87 €	
T 5/210	210	42	-	✓	-	13,57 €	17,91 €	25,79 €	
T 5/215	215	43	-	-	-	13,18 €	17,44 €	25,10 €	
T 5/220	220	44	-	-	-	13,18 €	17,44 €	25,10 €	
T 5/225	225	45	✓	✓	-	13,21 €	17,55 €	25,30 €	
T 5/245	245	49	✓	✓	-	13,36 €	17,81 €	25,60 €	
T 5/250	250	50	-	✓	-	13,82 €	18,34 €	26,39 €	
T 5/255	255	51	-	✓	-	13,43 €	18,34 €	25,71 €	
T 5/260	260	52	✓	-	-	13,43 €	17,81 €	25,71 €	
T 5/270	270	54	✓	✓	✓	13,48 €	17,92 €	25,82 €	
T 5/280	280	56	✓	✓	-	13,53 €	18,05 €	26,02 €	
T 5/295	295	59	-	✓	✓	13,63 €	18,27 €	26,26 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Pas T5

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de		
			6mm	10mm	16mm	6mm	10mm	16mm
T 5/305	305	61	✓	✓	✓	13,76 €	18,37 €	26,49 €
T 5/330	330	66	-	✓	✓	13,86 €	18,65 €	26,89 €
T 5/340	340	68	✓	✓	-	13,86 €	18,73 €	26,99 €
T 5/355	355	71	✓	✓	✓	14,00 €	19,00 €	27,35 €
T 5/365	365	73	✓	✓	✓	14,06 €	19,04 €	27,57 €
T 5/390	390	78	✓	✓	✓	14,10 €	19,32 €	27,85 €
T 5/400	400	80	-	✓	-	14,23 €	19,41 €	27,96 €
T 5/410	410	82	-	✓	-	14,27 €	19,46 €	28,26 €
T 5/420	420	84	✓	✓	✓	14,35 €	19,56 €	28,36 €
T 5/455	455	91	✓	✓	✓	14,53 €	19,98 €	29,38 €
T 5/460	460	92	-	-	-	15,02 €	20,66 €	30,30 €
T 5/480	480	96	✓	✓	-	14,61 €	20,41 €	29,98 €
T 5/500	500	100	✓	✓	✓	14,74 €	20,64 €	30,53 €
T 5/510	510	102	✓	-	-	14,76 €	20,83 €	30,82 €
T 5/525	525	105	-	✓	✓	15,04 €	21,14 €	31,43 €
T 5/545	545	109	-	✓	✓	15,36 €	21,38 €	32,02 €
T 5/550	550	110	-	✓	✓	15,36 €	21,38 €	32,02 €
T 5/560	560	112	✓	✓	-	15,44 €	21,57 €	32,27 €
T 5/575	575	115	-	✓	✓	15,70 €	21,96 €	32,88 €
T 5/590	590	118	-	-	-	16,20 €	22,86 €	34,52 €
T 5/610	610	122	✓	✓	✓	16,09 €	22,49 €	34,01 €
T 5/620	620	124	✓	-	-	16,18 €	22,64 €	34,35 €
T 5/630	630	126	✓	✓	-	16,36 €	22,70 €	35,00 €
T 5/650	650	130	-	-	✓	17,27 €	23,91 €	36,59 €
T 5/690	690	138	-	✓	✓	17,36 €	24,08 €	36,93 €
T 5/720	720	144	✓	-	✓	17,81 €	24,73 €	38,11 €
T 5/750	750	150	-	✓	✓	18,27 €	25,40 €	39,26 €
T 5/765	765	153	-	-	-	19,33 €	26,69 €	41,09 €
T 5/780	780	156	-	-	✓	18,87 €	26,09 €	40,20 €
T 5/815	815	163	-	✓	-	19,46 €	27,20 €	41,50 €
T 5/840	840	168	-	-	-	19,77 €	27,73 €	42,39 €
T 5/900	900	180	-	✓	-	20,83 €	29,38 €	44,47 €
T 5/990	990	198	-	-	-	22,27 €	31,60 €	47,75 €
T 5/1075	1075	215	-	-	-	23,75 €	32,90 €	51,58 €
T 5/1100	1100	220	-	-	-	24,08 €	34,27 €	52,06 €
T 5/1160	1160	232	-	-	-	26,18 €	36,84 €	56,00 €
T 5/1215	1215	243	-	✓	✓	26,72 €	37,06 €	56,83 €
T 5/1315	1315	263	-	-	-	30,37 €	41,09 €	62,18 €
T 5/1380	1380	276	-	-	✓	30,98 €	41,46 €	62,59 €

Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Courroie de positionnement type T

Pas T10

Polyuréthane armature acier

- Pas 10 mm
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Rendement jusqu'à 98%

Options

- Courroie ouverte T10M
- Autres longueurs et largeurs

Info.

- Pour commander, ajouter la largeur à la référence.
EX : T10/260/16

Accessoires

- Tendeurs TMR/TFR (tome 4 p142)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)




Compatible
poulie T10

REMISES


Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	

Références	Longueur	Nombre de dents	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de			
			16mm	25mm	32mm	50mm
T 10/260	260	26	29,83 €	41,38 €	Sur demande	Sur demande
T 10/370	370	37	32,26 €	45,05 €		
T 10/410	410	41	33,42 €	46,47 €		
T 10/500	500	50	36,13 €	49,42 €		
T 10/530	530	53	36,96 €	50,68 €		
T 10/560	560	56	38,42 €	52,40 €		
T 10/600	600	60	39,52 €	53,64 €		
T 10/610	610	61	39,68 €	54,23 €		
T 10/630	630	63	40,86 €	55,37 €		
T 10/660	660	66	42,03 €	57,16 €		
T 10/680	680	68	37,57 €	63,23 €		
T 10/690	690	69	43,24 €	58,99 €		
T 10/700	700	70	44,94 €	53,48 €		
T 10/720	720	72	44,68 €	61,04 €		
T 10/730	730	73	42,82 €	66,82 €		
T 10/750	750	75	47,18 €	68,36 €		

 Dimensions en mm



**Pas
T10**

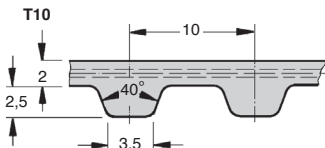

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	Sur demande

Références	Longueur	Nombre de dents	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de			
			16mm	25mm	32mm	50mm
T 10/780	780	78	47,40 €	64,89 €	Sur demande	Sur demande
T 10/810	810	81	48,86 €	66,95 €		
T 10/840	840	84	50,38 €	69,11 €		
T 10/880	880	88	52,09 €	72,04 €		
T 10/890	890	89	52,70 €	73,23 €		
T 10/920	920	92	54,23 €	75,59 €		
T 10/960	960	96	55,98 €	79,12 €		
T 10/970	970	97	56,58 €	80,10 €		
T 10/980	980	98	57,16 €	80,92 €		
T 10/1010	1010	101	58,99 €	83,32 €		
T 10/1080	1080	108	62,24 €	88,65 €		
T 10/1110	1110	111	64,20 €	98,77 €		
T 10/1140	1140	114	65,50 €	93,46 €		
T 10/1150	1150	115	65,78 €	93,97 €		
T 10/1210	1210	121	69,11 €	99,04 €		
T 10/1240	1240	124	70,90 €	101,07 €		
T 10/1250	1250	125	71,11 €	102,03 €		
T 10/1300	1300	130	74,06 €	105,92 €		
T 10/1320	1320	132	75,00 €	107,37 €		
T 10/1350	1350	135	76,51 €	109,74 €		
T 10/1390	1390	139	78,85 €	113,05 €		
T 10/1400	1400	140	79,47 €	113,58 €		
T 10/1420	1420	142	80,37 €	115,05 €		
T 10/1460	1460	146	82,46 €	118,09 €		
T 10/1500	1500	150	-	131,19 €		
T 10/1560	1560	156	86,02 €	125,18 €		
T 10/1610	1610	161	90,47 €	129,65 €		
T 10/1750	1750	175	98,47 €	142,11 €		
T 10/1780	1780	178	100,22 €	144,74 €		
T 10/1880	1880	188	106,19 €	153,69 €		
T 10/1960	1960	196	112,73 €	162,59 €		
T 10/2250	2250	225	139,13 €	204,29 €		

Dimensions en mm

 
Courroie ouverte **au mètre** type T

Pas

Polyuréthane armature acier

T5

T10



- Pour mouvements linéaires
- Pas 5mm, 10mm
- Fixation par plaques de jonction rigides
- T° d'utilisation : -20°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Tolérance sur la longueur $\pm 0,8\text{mm}/1000\text{mm}$
- Rendement jusqu'à 98%


Applications

- Mouvements alternatifs d'aller/retour

Info.


- Longueur mini : 1000mm
- Fournie par multiple de 1 mètre
- Lors de la commande, ajouter la longueur (L) et la largeur (l) à la référence (T5M/L/l)
- Ex. : T5M/1000/16

Pour positionnement linéaire


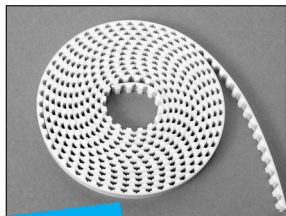


Accessoires

- Plaque de jonction T.../P (tome 4 p.59)
- Poulie T (tome 4 p.45)

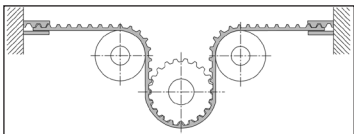

Exemple d'application

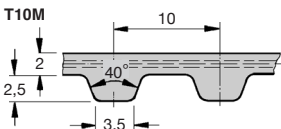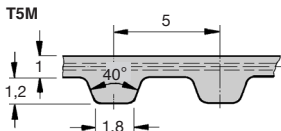

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	

Références	Pas	Prix Uni. au mètre 1 à 5 pour une largeur de					
		6mm	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
T5M	T5	19,28 €	25,10 €	29,75 €	56,10 €	-	-
T10M	T10	-	-	35,26 €	47,98 €	61,95 €	68,25 €

Dimensions en mm


- Pour mouvements linéaires
- Plaque de jonction rigide
- Pas 5mm et 10mm
- Pour courroies ouvertes au mètre
T5M et T10M
- Matière :
Aluminium

Applications


- Pour fermer une courroie
- Pour fixer une courroie à un bâti

Accessoires

- Plaque de jonction T.M (tome 4 p.58)
- Poulie T (tome 4 p.45)

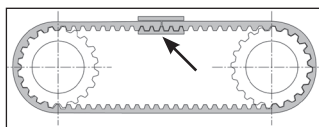

Exemple d'application

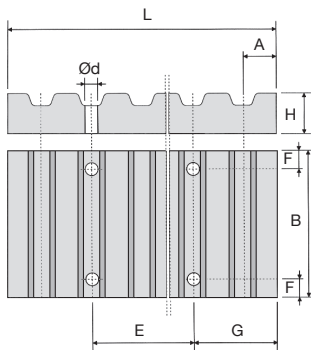

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Pas	B	L	H	E	F	G	Ød	A	Largeur de courroie	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
T5/25P	T5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	✓	18,46 €
T10/25P	T10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	✓	26,34 €
T10/32P	T10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	✓	27,67 €
T10/50P	T10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	✓	30,22 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm