


- Selon DIN 7551-E (taille 13)
ou DIN 808-E (taille 16 à 32)
- Pour sollicitation légère
- Utilisation manuelle ou occasionnelle
- Angle de désalignement 35°
- Matière :
Acier 9SMnPb28 non traité




Série économique

Applications

- Clapet
- Commande de vanne
- Store

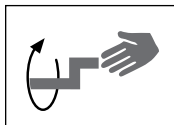

Pour application
manuelle

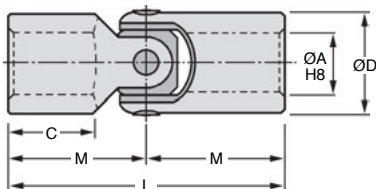

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande	

Références	Alésage			Vitesse maxi.			Jeu	Stock*	Prix Uni.
	ØD	ØA	C	M	L	(t/min)	à Nm (min)		1 à 4
U813A	13	8,0	11,0	21,0	42	200	-	✓	11,39 €
U816A	16	10,0	15,0	26,0	52	200	0,2 45'	✓	15,65 €
U820A	20	12,0	18,0	31,0	62	200	0,4 40'	✓	17,95 €
U825A	25	16,0	22,0	37,0	74	200	1,0 32'	✓	24,07 €
U832A	32	20,0	25,0	43,0	86	200	1,7 28'	✓	42,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm