

# Anneau de levage orientable femelle

## Anneau à oeil rotatif

**RUD** VRM


- Pour le VRM (anneau de levage femelle, à oeil orientable), veuillez prendre connaissance des points évoqués avec le VRS
- Ecrrou imperdable, 100% testé anti-fissure
- Le filetage mâle doit occuper à 100% le filetage de l'écrou. Lors du montage, vérifier que le contact de la pièce à lever se fasse sur toute la surface de l'embase de l'écrou du VRM.
- Les valeurs de capacité de charge sont valables uniquement avec le filetage mâle correspondant, de catégorie minimum 10.9
- L'anneau doit pouvoir tourner sur 360° en position vissé à fond
- **Attention** : suivre attentivement le mode d'emploi !



### Info.

- Conforme à la directive européenne 98/37/CE
- CMU nominale indiquée sur l'anneau valable dans toutes les directions de traction

**4** Chargeables dans toutes les directions  
Coefficient de sécurité 4

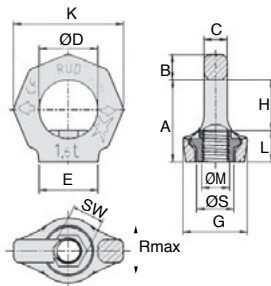

**CE**

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+
Rem. Prix		-3%	-6%	Sur demande

Références	CMU	ØM	A	B	C	ØD	E	G	H	K	L	Rmax	ØS	SW	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
VRM-M6	0,1t	M6	28	9	7	20	23	28	16	37	11	16	13	9	0,06	67,95 €
VRM-M8	0,3t	M8	34	11	8,5	25	25	28	20	47	14	20	16	12	0,10	51,45 €
VRM-M10	0,4t	M10	34	11	8,5	25	25	28	20	47	14	20	16	12	0,10	60,87 €
VRM-M12	0,75t	M12	42	13	10	30	30	34	25	56	17	24	20	14	0,20	65,42 €
VRM-M16	1,5t	M16	51	15	14	35	35,5	40	30	65	21	30	22	19	0,30	83,72 €
VRM-M20	2,3t	M20	57	17	16	40	40	50	34	75	23	37	29	24	0,50	95,67 €
VRM-M24	3,2t	M24	69	21	19	48	50	60	40	90	29	45	35	30	0,90	118,88 €
VRM-M30	4,5t	M30	86	26	24	60	60	75	52	112	34	34	44	36	1,50	166,71 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ① 2016

① 339