

Engrenage droit plastique




Module 1,25

Delrin **usiné**



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

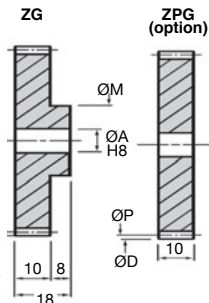

Indication de couple
Pour 50 dents à 1000 t/min
Delrin
1,0
Nm

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem. Prix	-22% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG1.25-9	9	12,50	15,00	15	5	0,003	0,001	11,03 €	
ZG1.25-10	10	13,75	16,25	15	5	0,003	0,002	11,03 €	
ZG1.25-11	11	15,00	17,50	15	5	0,004	0,002	11,03 €	
ZG1.25-12	12	15,00	17,50	15	5	0,004	0,002	11,03 €	
ZG1.25-13	13	16,25	18,75	15	5	0,004	0,002	11,03 €	
ZG1.25-14	14	17,50	20,00	15	5	0,004	0,003	11,15 €	
ZG1.25-15	15	18,75	21,25	15	5	0,005	0,003	11,45 €	
ZG1.25-16	16	20,00	22,50	16	6	0,005	0,004	11,75 €	
ZG1.25-17	17	21,25	23,75	16	6	0,006	0,004	12,19 €	
ZG1.25-18	18	22,50	25,00	16	6	0,007	0,005	12,44 €	
ZG1.25-19	19	23,75	26,25	16	6	0,007	0,005	13,60 €	
ZG1.25-20	20	25,00	27,50	16	6	0,008	0,006	13,74 €	
ZG1.25-21	21	26,25	28,75	18	6	0,009	0,007	13,95 €	
ZG1.25-22	22	27,50	30,00	18	6	0,010	0,007	14,03 €	
ZG1.25-23	23	28,75	31,25	18	6	0,010	0,008	15,69 €	
ZG1.25-24	24	30,00	32,50	18	6	0,011	0,009	15,99 €	
ZG1.25-25	25	31,25	33,75	18	6	0,012	0,009	16,26 €	
ZG1.25-26	26	32,50	35,00	18	6	0,013	0,010	16,48 €	
ZG1.25-27	27	33,75	36,25	18	6	0,013	0,011	16,90 €	
ZG1.25-28	28	35,00	37,50	18	6	0,014	0,012	17,66 €	
ZG1.25-29	29	36,25	38,75	18	6	0,015	0,013	18,06 €	
ZG1.25-30	30	37,50	40,00	18	6	0,016	0,014	18,66 €	
ZG1.25-31	31	38,75	41,25	18	6	0,017	0,015	21,71 €	

Sur demande

Dimensions en mm

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	ZG	ZPG	ZG
ZG1.25-32	32	40,00	42,50	18	6	0,018	0,016	22,12 €
ZG1.25-33	33	41,25	43,75	18	6	0,019	0,017	22,55 €
ZG1.25-34	34	42,50	45,00	18	6	0,020	0,018	22,85 €
ZG1.25-35	35	43,75	46,25	18	6	0,021	0,019	23,36 €
ZG1.25-36	36	45,00	47,50	18	6	0,022	0,020	23,69 €
ZG1.25-38	38	47,50	50,00	18	6	0,025	0,022	24,11 €
ZG1.25-39	39	48,75	51,25	18	6	0,026	0,024	29,37 €
ZG1.25-40	40	50,00	52,50	22	8	0,028	0,025	29,58 €
ZG1.25-41	41	51,25	53,75	22	8	0,029	0,026	29,68 €
ZG1.25-42	42	52,50	55,00	22	8	0,031	0,027	29,87 €
ZG1.25-44	44	55,00	57,50	22	8	0,033	0,030	30,15 €
ZG1.25-45	45	56,25	58,75	22	8	0,035	0,031	30,27 €
ZG1.25-46	46	57,50	60,00	22	8	0,036	0,033	30,39 €
ZG1.25-47	47	58,75	61,25	22	8	0,038	0,034	34,67 €
ZG1.25-48	48	60,00	62,50	22	8	0,039	0,036	34,78 €
ZG1.25-49	49	61,25	63,75	22	8	0,041	0,037	35,56 €
ZG1.25-50	50	62,50	65,00	22	8	0,042	0,039	35,83 €
ZG1.25-51	51	63,75	66,25	22	8	0,044	0,040	36,24 €
ZG1.25-52	52	65,00	67,50	22	8	0,045	0,042	36,58 €
ZG1.25-53	53	66,25	68,75	22	8	0,047	0,044	36,85 €
ZG1.25-54	54	67,50	70,00	22	8	0,049	0,045	37,05 €
ZG1.25-55	55	68,75	71,25	26	10	0,051	0,047	37,43 €
ZG1.25-56	56	70,00	72,50	26	10	0,053	0,048	39,06 €
ZG1.25-57	57	71,25	73,75	26	10	0,055	0,050	40,79 €
ZG1.25-58	58	72,50	75,00	26	10	0,057	0,052	41,37 €
ZG1.25-59	59	73,75	76,25	26	10	0,059	0,054	44,81 €
ZG1.25-60	60	75,00	77,50	26	10	0,060	0,056	45,80 €
ZG1.25-61	61	76,25	78,75	26	10	0,062	0,058	46,26 €
ZG1.25-62	62	77,50	80,00	26	10	0,064	0,060	46,95 €
ZG1.25-63	63	78,75	81,25	26	10	0,066	0,062	47,33 €
ZG1.25-64	64	80,00	82,50	26	10	0,068	0,064	47,84 €
ZG1.25-65	65	81,25	83,75	26	10	0,070	0,066	48,49 €
ZG1.25-66	66	82,50	85,00	26	10	0,072	0,068	49,08 €
ZG1.25-68	68	85,00	87,50	26	10	0,077	0,072	50,44 €
ZG1.25-70	70	87,50	90,00	26	10	0,081	0,076	51,24 €
ZG1.25-72	72	90,00	92,50	26	10	0,085	0,081	57,32 €
ZG1.25-73	73	91,25	93,75	26	10	0,088	0,083	57,60 €
ZG1.25-74	74	92,50	95,00	26	10	0,090	0,085	57,89 €
ZG1.25-76	76	95,00	97,50	26	10	0,095	0,090	58,88 €
ZG1.25-78	78	97,50	100,00	26	10	0,100	0,095	60,98 €
ZG1.25-80	80	100,00	102,50	30	10	0,106	0,100	71,48 €
ZG1.25-84	84	105,00	107,50	30	10	0,117	0,110	64,03 €
ZG1.25-88	88	110,00	112,50	30	10	0,128	0,121	70,41 €
ZG1.25-90	90	112,50	115,00	30	10	0,133	0,127	70,99 €
ZG1.25-96	96	120,00	122,50	30	12	0,151	0,144	89,09 €
ZG1.25-100	100	125,00	127,50	30	12	0,163	0,157	90,46 €
ZG1.25-112	112	140,00	142,50	30	12	0,203	0,197	116,86 €
ZG1.25-120	120	150,00	152,50	40	15	0,233	0,226	115,83 €

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

ZG1.25-142 142 177,50 180,00 Dimensions en mm

Dimensions : contactez-nous sur demande

Fax

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

④ 255