

Butée de porte pour profilé aluminium

ACLAPB

Fermeture par magnétisme

- **Système de fermeture rapide pour porte**

- **Matières :**

Plastique PA renforcé fibres de verre




Aimant Neodyme

Contreplaque et visserie acier

Avantages

- Butée discrète

- Encombrement réduit, prend peu de place à l'intérieur de la machine

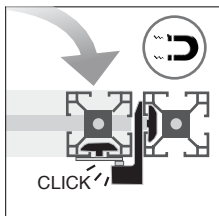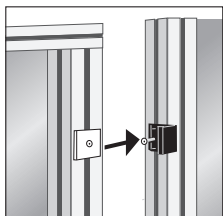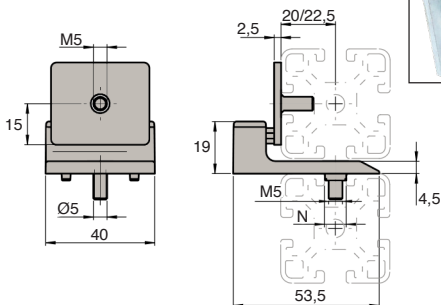

Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	N	Force de retenue (N)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
ACL-APB-53	8/10	30	53	12,65 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



H02

Cardan simple à
aiguilles, Sollicitation
intensive



BAG0

Bague de blocage,
Acier



M1

Couple roue et vis
sans fin, Acier non
trempé



BCA

Bague cannelée
cylindrique acier,
Acier



TBD

Table à pas inversé
manuelle, 40kg



HLA24

Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à
78Nm



PO

Poignée de
manutention multi-
secteurs, Insert
borgne taraudé



GMC_GMK_BR

Bride pour profil de
guidage, Plat ou
conique



T5M T10M

Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane
armature acier



FF40

Réducteur à arbres
parallèles, de 59 à
210 Nm



AC144

Crochet plat pour
grenouillère, 22mm



NK1B

Roulement combiné
avec bague interne,
Charge axiale dans
les 2 sens

Produits complémentaires



ACLAPA

Butée à aimant pour
profilé aluminium,
Butée à aimant



ACLBDDB

Système de fermeture
pour profilé
aluminium, Butée à
double bille