

# Fixation de panneau pour profilé alu. Stock

## ACL<sub>FPA</sub> Raccord angulaire et bloc de maintien

- Fixation de panneau vitré, pouvant se combiner pour un raccord angulaire
- Matières :
  - Zinc injecté, revêtement teinté aluminium par pulvérisation
- Bloc de maintien livré avec 5 tampons caoutchouc pour des panneaux de 2 à 5mm

### Montage

- Insérer l'écrou PRF-ECL-M5 (vendu séparément) dans la rainure du profilé
- Fixer la première branche du bloc de maintien à l'aide de la vis M5 fournie
- Placer les tampons caoutchouc
- Serrer la 2ème branche du bloc de maintien
- Dans le cas d'un raccord angulaire, fixer les premières branches de chaque raccord, placer les tampons caoutchouc et serrer les 2èmes branches



ACL-FPA-BM




ACL-FPA-RA




Exemple d'application  
ACL-FPA-BM



ACL-FPA-BM + ACL-FPA-RA

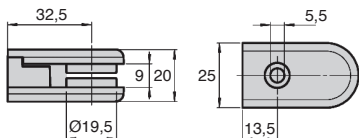

ACL-FPA-BM

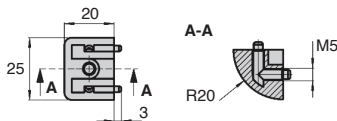

ACL-FPA-RA

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Type	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-FPA-BM	Bloc de maintien	74	✓	10,78 €
ACL-FPA-RA	Raccord angulaire	37	-	6,65 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



Engrenage droit de précision, Inox 316



Chape série courte inox, Courte inox



Chariot de réglage Domino 50, Chariot DOMILINE 50 avec compteur et ...



Pied articulé à embase tôle Ø80, Ø 80



Tube rond pour noix, Tube rond pour noix



Palier tôle à charge légère, Tôle



Renvoi d'angle, de 0,66 à 1,77 Nm



Panamech Multi-Beam inox, Inox - avec mâchoires de serrage



Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100, Ø 100



Poignée souple Ø20 pour arbre, PVC noir



Noix de connexion, A angle fixe



Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de...

## Produits complémentaires



Ecrou pour profilé aluminium, Ecrou carré à languette acier



Accessoires pour panneau, Raccord angulaire