

Fixation de panneau pour profilé alu. Stock

ACL_{FPA} Raccord angulaire et bloc de maintien

- Fixation de panneau vitré, pouvant se combiner pour un raccord angulaire
- Matières :
 - Zinc injecté, revêtement teinté aluminium par pulvérisation
- Bloc de maintien livré avec 5 tampons caoutchouc pour des panneaux de 2 à 5mm

Montage

- Insérer l'écrou PRF-ECL-M5 (vendu séparément) dans la rainure du profilé
- Fixer la première branche du bloc de maintien à l'aide de la vis M5 fournie
- Placer les tampons caoutchouc
- Serrer la 2ème branche du bloc de maintien
- Dans le cas d'un raccord angulaire, fixer les premières branches de chaque raccord, placer les tampons caoutchouc et serrer les 2èmes branches



ACL-FPA-BM




ACL-FPA-RA




Exemple d'application
ACL-FPA-BM



ACL-FPA-BM + ACL-FPA-RA

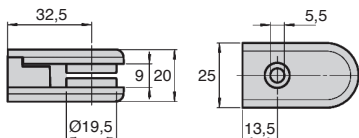

ACL-FPA-BM

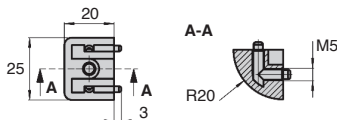

ACL-FPA-RA

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Type	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-FPA-BM	Bloc de maintien	74	✓	10,78 €
ACL-FPA-RA	Raccord angulaire	37	-	6,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



H02

Cardan simple à
aiguilles, Sollicitation
intensive



T5M T10M

Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane
armature acier



BTCW

Bouchon pour tube
carré à souder, A
souder



NDS20

Noix de serrage pour
ventouse, En croix



PRES4HR

Presse manuelle
d'établi, Pression
jusqu'à 600kg



PW_PWG15

Vis sans fin de
précision, Acier



BFD

Broche de fixation
pour douille, +180°C



BOX-TOR-DRING

Coffret de joints D-
RING NBR90Sh A,
Pour joint de bride



SHWbr

Rondelle plate
DIN125, Laiton



GCH

Glissière linéaire à
billes série Eco,
économique



PW_PWG05

Vis sans fin de
précision, Inox



RAG

Rampe à galets,

Produits complémentaires



PRF_ECL

Ecroû pour profilé
aluminium, Ecroû
carré à languette
acier



ACL-FPA

Accessoires pour
panneau, Raccord
angulaire