

# Fixation de panneau pour profilé alu. Stock

## ACL<sub>FPA</sub> Raccord angulaire et bloc de maintien

- Fixation de panneau vitré, pouvant se combiner pour un raccord angulaire
- Matières :  
Zinc injecté, revêtement teinté aluminium par pulvérisation
- Bloc de maintien livré avec 5 tampons caoutchouc pour des panneaux de 2 à 5mm

### Montage

- Insérer l'écrou PRF-ECL-M5 (vendu séparément) dans la rainure du profilé
- Fixer la première branche du bloc de maintien à l'aide de la vis M5 fournie
- Placer les tampons caoutchouc
- Serrer la 2ème branche du bloc de maintien
- Dans le cas d'un raccord angulaire, fixer les premières branches de chaque raccord, placer les tampons caoutchouc et serrer les 2èmes branches




ACL-FPA-BM



ACL-FPA-RA




Exemple d'application  
ACL-FPA-BM

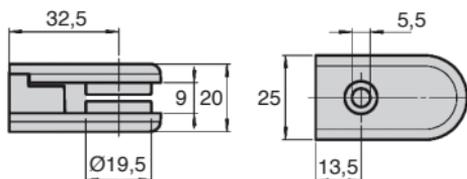

ACL-FPA-BM



ACL-FPA-BM + ACL-FPA-RA

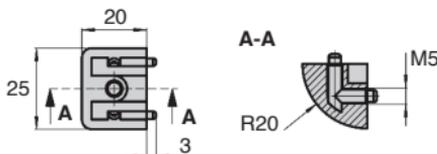

ACL-FPA-RA

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Type	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-FPA-BM	Bloc de maintien	74	✓	10,78 €
ACL-FPA-RA	Raccord angulaire	37	-	6,65 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



NDS14C

Connecteur pour ventouse, Connecteur angulaire universel



CHAupa

Charnière en façade, Ouverture 270 degrés



CCL55

Cosse cœur inox, Inox




DB

Engrenage conique acier, 2:1



PRF\_ECL

Ecrou pour profilé aluminium, Ecrou carré à languette acier

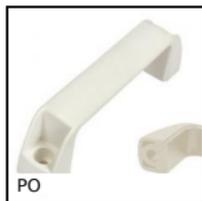

PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Trou lisse



YG2

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



DER63

Moteur AC asynchrone triphasé inox, 0,18kW




HG5

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



SCE\_SS

Serre-câble à étrier inox, Inox

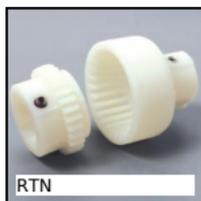

RTN

Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon



CHAPAM

Paumelle à souder à bout plat, Acier

## Produits complémentaires



PRF\_ECL

Ecrou pour profilé aluminium, Ecrou carré à languette acier



ACL-FPA

Accessoires pour panneau, Raccord angulaire