

Stock **Plaque de liaison pour profilé aluminium**

Connexion à angle droit



ACLPR

- **Renfort d'angle**
- Connexion de profilé aluminium à angle droit
- Matière :
Aluminium anodisé



Info.

- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée **BHC8-16/SS/B** ou **BHC8-20/SS/B** (tome 1 p.558) et écrou de rainure **PRF-ECL-M8/SS** (tome 5 p.327)

En aluminium anodisé

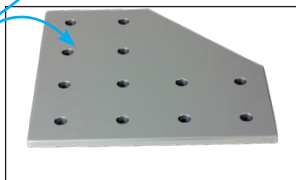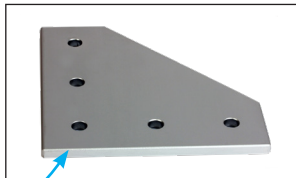

Exemple de montage

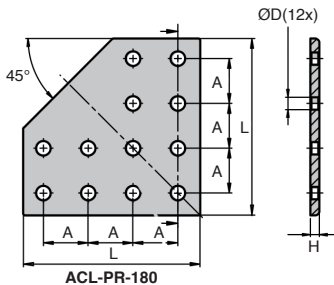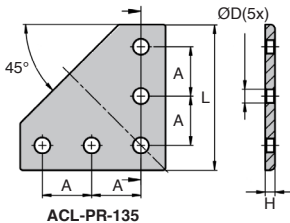

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	L	H	A	ØD	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-PR-135	133	6	45	9	215	✓	14,03 €
ACL-PR-180	178	6	45	9	435	-	22,80 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BOX-TOR-DRING

Coffret de joints D-RING NBR90Sh A, Pour joint de bride



AT5M AT10M

Courroie ouverte au mètre type AT, AT5 Polyuréthane armature acier



PTA150

Pied articulé à embase tôle Ø150, Ø 150



VLBS

Anneau de levage articulé à souder, Articulé à souder



KB_UU

Douille à billes massive fermée, De précision - acier




RBS

Rondelle dynamique DIN2093, Acier



WING

Ecrou à oreilles pour serrage manuel, Inox DIN 314/315

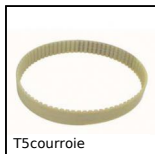

T5courroie

Courroie fermée type T, T5 Polyuréthane armature acier



 
BCM_MPB

Brosse cylindrique modulaire, Fil polyester PBT



BABtss

Broche à billes inox 303, inox 303



BLHM60

Renvoi d'angle, jusqu'à 70 Nm



VBFP

Petit volant à 6 lobes taraudé, Duroplast - Inox

Produits complémentaires



BHC

Vis à tête bombée, Inox A2



PRF_ECL

Ecrou pour profilé aluminium, Ecrou carré à languette inox



ACL-PL

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Plaque de liaison - 176x8...



ACL-PR

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Connexion à angle droit