



# Porte-cellule pour profilé aluminium

 



## Boîtier de montage pour cellules Ø6,5 à Ø12

## ACLBMC

- Boîtier de montage pour cellule
- Matière : Nylon renforcé fibres de verre

### Avantages

- Adaptable au profilé aluminium PRF
- Attention : commander les éléments de fixation séparément
- Vendu par multiple, nous contacter

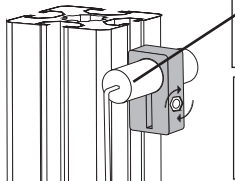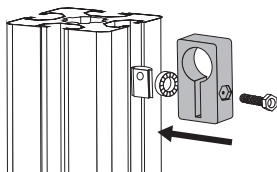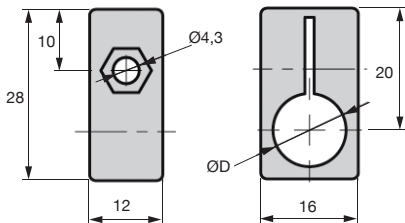

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Type	Pour vis	ØD	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-BMC-6	Boîtier	-	6,5	5	-	2,06 €
ACL-BMC-8	Boîtier	-	8	4,5	-	2,06 €
ACL-BMC-12	Boîtier	-	12	4	✓	2,06 €
ACL-BMC-EF	Éléments de fixation	M8		0,3	-	0,15 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



CM\_CO  
Insert de protection  
Hygienic Usit® et  
Hygienic Design®,  
Insert de...



VELM4  
Embase à visser pour  
bande auto-grippante,  
Polyamide



PTAF80-PAMF80  
Pied articulé à  
embase tôle à fixer  
Ø80, Ø 80



PSG15  
Engrenage droit de  
précision, Inox 303



RURp  
Roulette fixe à  
platine, Polyuréthane  
- jante aluminium  
(ultra-rou...



PT880  
Pignon de traction,  
Série 880



SLB  
Bouton d'indexage,  
acier classe 5.8



MHXred  
Manchon réducteur  
mâle/femelle,  
Hexagonal - inox



BMM  
Bouton moleté mâle,  
Moleté



CLSCLP  
Tourillon série courte,  
Acier - série courte



GSA\_A  
Vérin à gaz ajustable,  
Acier



RFV40  
Réducteur à roue et  
vis sans fin inox,  
jusqu'à 47Nm

## Produits complémentaires



PRF4545  
Profilé aluminium  
standard, 45 x 45 mm



PRF\_ECL  
Ecrou pour profilé  
aluminium, Ecrou  
carré à languette  
acier