

Charnière en façade pour profilé aluminium

ACL-CHARJ Ajustable dans 2 directions

- Charnière ajustable dans 2 directions

- Permet un ajustement précis en vertical et en horizontal

- Matières :

Ailettes Zinc moulé

Axe Inox

Avantages






- Cette charnière permet un ajustement sur l'axe X et Y de +/-2mm grâce à la présence de trous oblongs crantés et de rondelles crantées.

Accessoires

- Utiliser des vis FHC en M6 (non fournies).

Voir FHC6-16/SS (tome 1 p.556)

et PRF-ECL-M6/SS (tome 5 p.327)

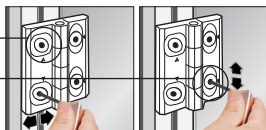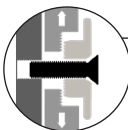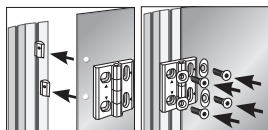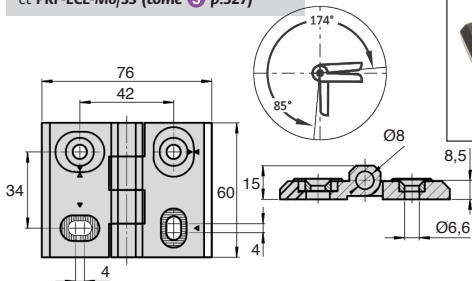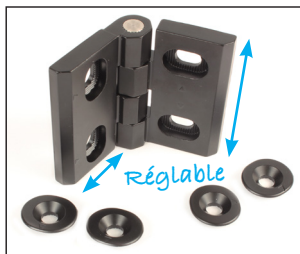

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		+5%	Sur demande

Références	Charge FA max (N)	Charge FR max (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-CHARJ60-76	1200	2200	190	✓	27,70 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CAP815

Chaîne à palette droite, Étroite série 815



WS16

Rail Drylin® W, Rail



AC

Crochet pour grenouillère, 13mm



BPHT

Bille porteuse à visser, Forte



 
SVG

Grenouillère rigide réglable, Course de 118mm à 130,5mm



AKN

Accouplement soufflet Gerwah®, de 22 à 180Nm




PF15

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 3,75 Nm



SDB

 Doigt d'indexage - Support, fixation perpendiculaire au verrou



HBM

Douille de réglage seule, Douille de réglage



RHTplss

Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



EBC

Ecrou borgne compact Hygienic Design®, Compact



GG2

Engrenage droit denture rectifiée, Acier traité

Produits complémentaires



FHCSS

Vis à tête fraisée, Inox A2 DIN 7991



PRF_ECL

Ecrou pour profilé aluminium, Ecrou carré à languette inox



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm