



# Loquet pour profilé aluminium

## Loquet à ressort

## ACLLPP

- Loquet avec rappel à ressort pour profilé aluminium

- Matières :

Boitier en Zamak

Poignée en nylon noir

Ecrou en inox

### Avantages

- Adaptable aux profilés

aluminium PRF

 



- Multiposition

### Info

- Livré sans visserie de fixation

(voir PRF-ECL-M6 (tome 5 p.327)

et BHC6 (tome 1 p.558))

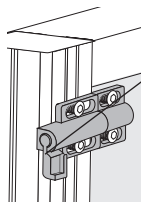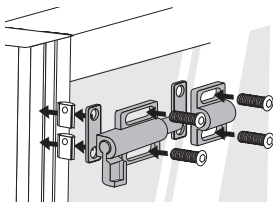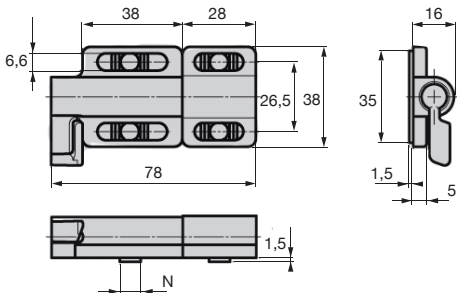

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	N	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-LPP-78	8-10	120	✓	17,98 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

 
Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/mln + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB  
04/2021

HPC

## Nos autres produits



NK80  
Guidage miniature  
Drylin® N, Largeur  
80mm



WS10  
Rail Drylin® W, Rail



CHV  
Moto-variateur  
mécanique, de 0,18 à  
1,5kW



H02  
Cardan simple à  
aiguilles, Sollicitation  
intensive




M1  
Couple roue et vis  
sans fin, Acier non  
trempé



MDPOT  
Potentiomètre,



PRF\_ECL  
Ecrou pour profilé  
aluminium, Ecrou  
carré à languette inox

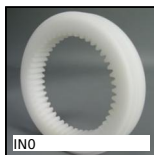

INO  
Engrenage interne,  
Plastique usiné  
(delrin)



SLB  
Bouton d'indexage,  
acier classe 5.8



ACM\_AZ  
Crochet pour attache-  
capot manuelle,  
Crochet



HAS  
Axe épaulé à tête  
plate fendue DIN923,  
Axe épaulé à tête



MHMEP  
Manivelle à poignée  
tournante fixe,  
Préalésée

### Produits complémentaires



PRF4545  
Profilé aluminium  
standard, 45 x 45 mm



PRF\_ECL  
Ecrou pour profilé  
aluminium, Ecrou  
carré à languette  
acier