

Roue pour profilé aluminium



ACLRP

Roulette de guidage




- Roue pour guidage dans la rainure du profilé aluminium
- Avec roulement à billes
- Matière :
Nylon renforcé fibres de verre
- Couleur RAL 7012 (gris basalte)

Avantage

- Adaptable aux profilés aluminium PRF

Info

- Livré sans visserie

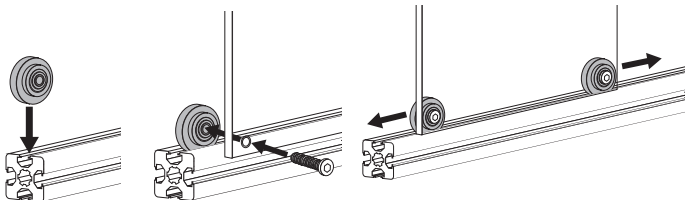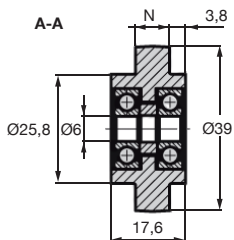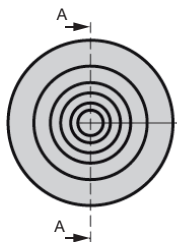

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	N	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-RP-39	8	30	✓	11,25 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PRF_ROUL_F

Roulette pour profilé aluminium, Avec frein



LINK64

Motoréducteur AC synchrone, de 1,3 à 6Nm



SHA_PT

Volant plein à poignée tournante, Polyamide



CHM75

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 298 Nm




DOMI30

Accessoires de liaison, Kit de fixation



SHA_PTR

Volant plein à poignée tournante rabattable, Polyamide

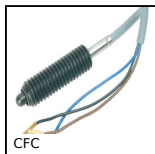

CFC

Poussoir à bille à contact électrique, A contact électrique



LVT

Mini vérin motorisé 1A, 1 ampère



PTKFss

Ecrou borgne pour pied agroalimentaire, Ecrou borgne inox -



CDP

Canon de perçage, Acier



SSG2_304L

Engrenage droit inox, Inox 304L



DER80

Moteur AC asynchrone triphasé inox, 0,55 à 0,75kW

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm