

Roue pour profilé aluminium



ACLRP

Roulette de guidage




- Roue pour guidage dans la rainure du profilé aluminium
- Avec roulement à billes
- Matière :
Nylon renforcé fibres de verre
- Couleur RAL 7012 (gris basalte)

Avantage

- Adaptable aux profilés aluminium PRF

Info

- Livré sans visserie

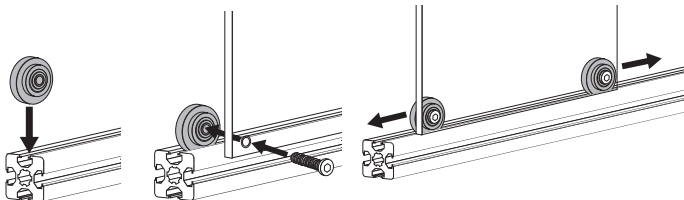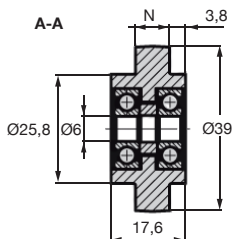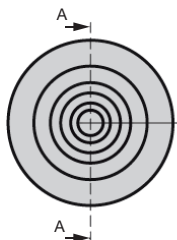

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	N	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACLRP-39	8	30	✓	11,25 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2021

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits




CHAC4040NP

Charnière carrée en tôle non percée, Carrée rivetée non percée




VPSS

Petit volant à 6 lobes fileté, Duroplast - Inox

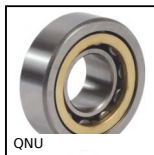

QNU

Roulement à rouleaux cylindriques acier, Bague intérieure libre

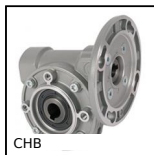

CHB

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 22 Nm




PRES3HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 400kg



M0

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)

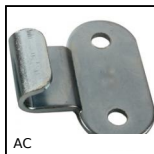

AC

Crochet pour grenouillère, 20mm



GAL 42

Galet pour convoyeur, Sans roulement à billes




BLHB60

Renvoi d'angle, jusqu'à 70 Nm



PRF4590

Profilé aluminium standard, 45 x 90 mm

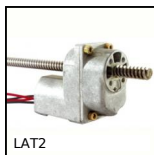

LAT2

Actionneur linéaire motorisé 2A, 2 ampères



BDM

Broche pour douille magnétique, Blocage magnétique rapide et léger

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm