

- Pour la protection des axes APB-F et APB-T
- Matière : PVC flexible
- Couleur noire
- Masse : 0,01 kg

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires

- Axes de fixation APB-T ou APB-F (tome 5 p.124, p.125)



Avec axe de fixation APB

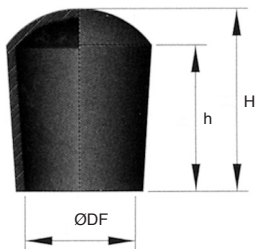

REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Pour arbre ØDF	h	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-BOU	10	15	18	✓	0,40 €
APB12-BOU	12	16	20	✓	0,40 €
APB14-BOU	14	17	21	✓	0,40 €
APB15-BOU	15	17	21	-	0,40 €
APB16-BOU	16	18	23	✓	0,40 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



 
DB

Engrenage conique
acier, 2:1



CHTRB

Réducteur à renvoi
d'angle en L ou T,
Jusqu'à 16,5 Nm



M1

Couple roue et vis
sans fin, Bronze



HTD8M_30

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Acier



CAP821

Chaîne à palette
droite, Large série
821



MBEX

Manivelle bout
hexagonal, Manivelle
bout hexagonal



VTAP

Vis à tête aimantée,
avec revêtement
caoutchouc




PTA40

Pied articulé à
embase tôle Ø 40,
jusqu'à 30000N



KB_OP

 Douille à billes
massive ouverte, De
précision - acier



RPP14

Courroie pour
transmission RPP,
RPP14



HW_HT

Rail de guidage seul,
Rail



NKXR

Roulement combiné
sans bague interne, A
aiguilles et à butée à
r...

Produits complémentaires



APB_T

Axe taraudé pour
brides, Taraudé



APB_F

Axe fileté pour brides,
Fileté



GMC_GMK_BR

Bride pour profil de
guidage, Plat ou
conique