

- Pour la protection des axes APB-F et APB-T
- Matière : PVC flexible
- Couleur noire
- Masse : 0,01 kg

### Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

### Accessoires

- Axes de fixation APB-T ou APB-F (tome 5 p.124, p.125)



Avec axe de fixation APB

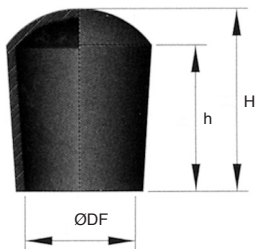

### REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Pour arbre ØDF	h	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-BOU	10	15	18	✓	0,40 €
APB12-BOU	12	16	20	✓	0,40 €
APB14-BOU	14	17	21	✓	0,40 €
APB15-BOU	15	17	21	-	0,40 €
APB16-BOU	16	18	23	✓	0,40 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



LC  
Limiteur de couple à friction, 30 à 240 Nm



SDG\_SS  
Support de guide universel, Inox



 
TB\_ECO  
Engrenage conique série éco., 3:1



GBS  
Ecrou épaulé pour vis à billes, Ecrou épaulé



PDM\_PDV  
Bouton croisillon en plastique détectable, aux détecteurs de métaux



IN1  
Engrenage interne, Plastique usiné (delrin)



CHAC4040SS  
Charnière carrée en tôle percée, Carrée rivetée percée



P




PM4  
Couple roue et vis sans fin, Bronze



RURT  
Roulette pivotante à trou central, Polyuréthane - jante



 PRF\_GAL  
Galet pour profilé aluminium, Galet plat



LVTMFC  
Module de contrôle de fin de course, Pour mini-vérins LVT

## Produits complémentaires



APB\_T  
Axe taraudé pour brides, Taraudé



APB\_F  
Axe fileté pour brides, Fileté



GMC\_GMK\_BR  
Bride pour profil de guidage, Plat ou conique