

- Pour la protection des axes APB-F et APB-T
- Matière : PVC flexible
- Couleur noire
- Masse : 0,01 kg

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires

- Axes de fixation APB-T ou APB-F (tome 5 p.124, p.125)



Avec axe de fixation APB

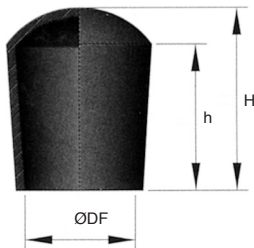

REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Pour arbre ØDF	h	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-BOU	10	15	18	✓	0,40 €
APB12-BOU	12	16	20	✓	0,40 €
APB14-BOU	14	17	21	✓	0,40 €
APB15-BOU	15	17	21	-	0,40 €
APB16-BOU	16	18	23	✓	0,40 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



S_ZZ

Roulement à billes à contact radial, Inox



FR

Filets rapportés acier, Acier



DCA

Ventouse 1,5 soufflets, caoutchouc naturel



NIN

Ecrou autofreiné, Inox A2



MDB_MTB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 2:1



BSCm

Bouton de serrage fileté à couple maîtrisé, à couple maîtrisé



CLB_T

Manette indexable Zamak, Zamak



CFF_SS

Embout à rotule femelle DIN ISO12240-4, Inox / bronze - Série éco...



RBNpl

Roulette fixe à platine, Acier - Caoutchouc



SVT30

Vérin à vis - Avec vis en translation, Vis en translation



ACLAPA

Butée à aimant pour profilé aluminium, Butée à aimant



G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2

Produits complémentaires



APB_T

Axe taraudé pour brides, Taraudé



APB_F

Axe fileté pour brides, Fileté



GMC_GMK_BR

Bride pour profil de guidage, Plat ou conique