

- Pour la protection des axes APB-F et APB-T
- Matière : PVC flexible
- Couleur noire
- Masse : 0,01 kg

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires

- Axes de fixation APB-T ou APB-F (tome 5 p.124, p.125)



Avec axe de fixation APB

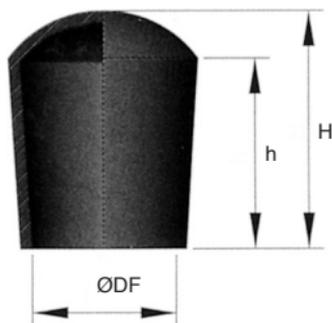

REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Pour arbre ØDF	h	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-BOU	10	15	18	✓	0,40 €
APB12-BOU	12	16	20	✓	0,40 €
APB14-BOU	14	17	21	✓	0,40 €
APB15-BOU	15	17	21	-	0,40 €
APB16-BOU	16	18	23	✓	0,40 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BABPass
Broche à billes inox trempé à anneau, Avec poignée anneau



ETP
Poignée modulable pour profilé aluminium, Poignée modulable



SSG1
Engrenage droit inox, Inox 304L



METC
Coussinet bronze fritté à collerette, Bronze auto-lubrifiant METAF...



SHS
Vis épaulée inox 303, Inox 303



VP
Petit volant à 6 lobes fileté, Duroplast - Acier



PRF_PIV
Pivot de porte pour profilé aluminium, Pivot de porte



EPRC
Vis à pas rapide, Ecrou cylindrique - jusqu'à 40mm de course



DOMI30
Kit de raccordement, Kit de raccordement XZ



PRES
Accessoires pour presse PRES-3HR et PRES-4HR, Réglage



DER90
Moteur AC asynchrone triphasé inox, 1,1 à 1,5kW



ACM_AZ
Crochet pour attache-capot manuelle, Crochet

Produits complémentaires



APB_T
Axe taraudé pour brides, Taraudé



APB_F
Axe fileté pour brides, Fileté



GMC_GMK_BR
Bride pour profil de guidage, Plat ou conique