

- Pour la protection des axes APB-F et APB-T
- Matière : PVC flexible
- Couleur noire
- Masse : 0,01 kg

### Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

### Accessoires

- Axes de fixation APB-T ou APB-F (tome 5 p.124, p.125)



Avec axe de fixation APB

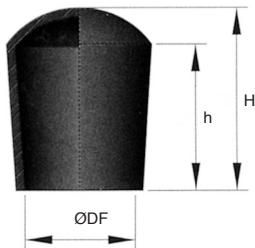

### REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Pour arbre ØDF	h	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-BOU	10	15	18	✓	0,40 €
APB12-BOU	12	16	20	✓	0,40 €
APB14-BOU	14	17	21	✓	0,40 €
APB15-BOU	15	17	21	-	0,40 €
APB16-BOU	16	18	23	✓	0,40 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



BOX-NINA

Ecrou autofreiné -  
DIN985, Coffret  
d'écrous acier



HLA28

Renvoi d'angle à  
denture spiro-  
conique, jusqu'à  
182Nm



PSG085

Engrenage droit de  
précision, Inox 316



GB-RA

Engrenage droit  
laiton, Laiton  
CuZn39Pb3



ZHG6

Engrenage droit  
plastique, Plastique  
usiné (delrin)



PLA

Aimant plat, Aimant  
plat



CHAsb89

Charnière sans  
broche, Charnière  
polymère



RPCpl

Roulette polyamide à  
platine, Acier -  
Polyamide



CHMR90

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
540 Nm



RVM25

Réducteur manuel,  
Renvoi d'angle



LRRss

Verrou à claquer,  
Loquet à ressort de  
rappel inox



BOXKU

Coffret de clavettes  
disque, Coffret  
clavettes disque acier

## Produits complémentaires



APB\_T

Axe tarudé pour  
brides, Taraudé



APB\_F

Axe fileté pour brides,  
Fileté



GMC\_GMK\_BR

Bride pour profil de  
guidage, Plat ou  
conique