



Bras de préhension pour ventouse

Rigide


BDP_R

- Bras de préhension universels rigides


- Matières :
Aluminium
Visserie acier

Avantages

- Jonctions sûres
- Grande souplesse lors du montage

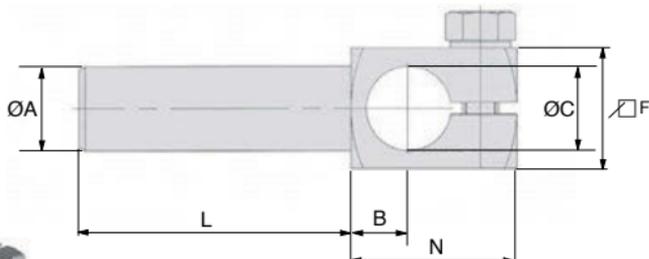

BDP20-50/R

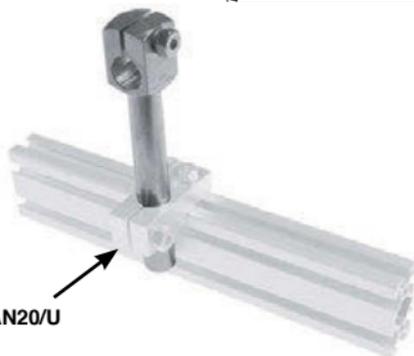

BAN20/U

Exemple d'utilisation

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØA	B	ØC	L	∅F	N	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 9
BDP20-50/R	20	15	20	50	25	35	61	39,90 €
BDP20-100/R	20	15	20	100	25	35	80	48,81 €
BDP20-150/R	20	15	20	150	25	35	95	51,21 €
BDP30-200/R	30	17	30	200	35	42	95	62,89 €

Dimensions en mm

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Tél/

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 19

Bras de préhension orientable pour ventouse

BDP1R

Serrage simple

- Bras de préhension universels orientables

- Matières :

Aluminium



Visserie acier

Avantages

- Intégration fiable des pinces de préhension

- Grande souplesse lors du montage

- Réglage continu de l'angle et serrage sûr par vis M6

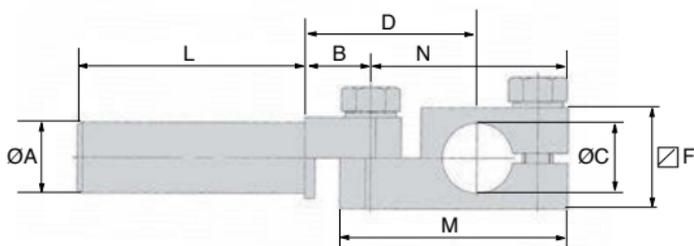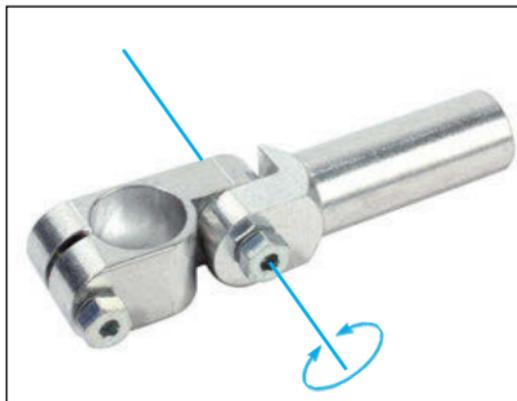

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØA	B	ØC	D	L	M	ØF	N	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 9
BDP20-50/1R	20	15	20	36	50	49	25	43	87	60,73 €
BDP20-100/1R	20	15	20	36	100	49	25	43	103	66,77 €
BDP20-150/1R	20	15	20	36	150	49	25	43	120	67,36 €



Dimensions en mm

- Bras de préhension universels orientables et renforcés

- Matières :
Aluminium
Visserie : acier

Avantages

- Sécurité de fonctionnement grâce au logement optimisé de la pince
- Plus léger

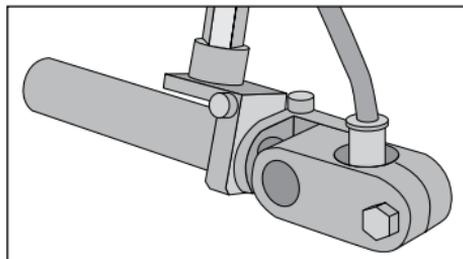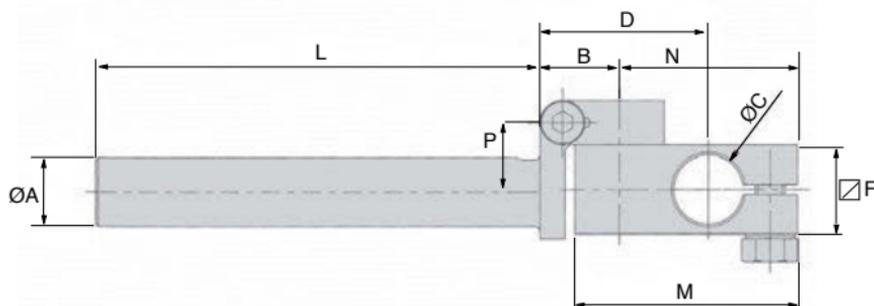

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØA	B	ØC	D	L	M	∅F	N	P	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 9
BDP20-50/2R	20	19	20	43	50	59	24	47	16,5	89	106,32 €
BDP20-100/2R	20	19	20	43	100	59	24	47	16,5	104	112,86 €
BDP20-150/2R	20	19	20	43	150	59	24	47	16,5	119	119,34 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel