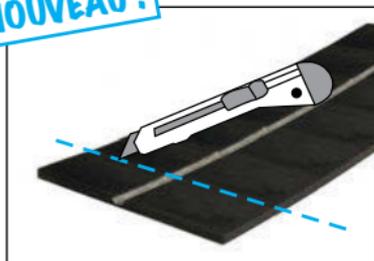


**New**

# Charnière sans broche en rouleau

## Charnière polymère blanc ou noir CHASB

- Rouleau de charnière en polymère sans broche à mettre à longueur par vos soins
- Vendu en rouleau de 15,25 mètres
- Fixation par vis, rivets, clous ou agrafes
- T° d'utilisation : -40°C à +80°C
- Angle d'ouverture 270°
- Matière : Polypropylène
- Résistance à la traction 180N/cm


**NOUVEAU !**

### Avantages


- Bonne résistance aux huiles, solvants, eau de mer et la plupart des agents chimiques
- Bonne résistance à la fatigue
- Pas de noeud, donc pas de rétention de matière ou d'impureté possible

### Utilisation


- Idéal pour une utilisation à l'horizontale pour articuler un capot

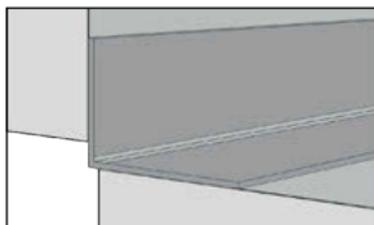

Exemple d'application

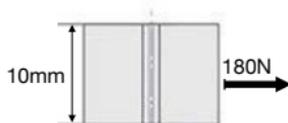

Résistance à la traction

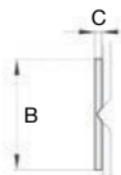

### REMISES

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
| Qté       | 1+ | 3+          |
| Rem. Prix | 1  | Sur demande |

| Références  | B    | C   | Finition | Masse / rouleau (g) | Prix Uni. 1 à 2 |
|-------------|------|-----|----------|---------------------|-----------------|
| CHASB28-R/W | 28,6 | 3,2 | Blanc    | 1050                | 350,67 €        |
| CHASB28-R/N | 28,6 | 3,2 | Noir     | 1050                | 350,67 €        |
| CHASB38-R/W | 38,1 | 3,2 | Blanc    | 1450                | 431,45 €        |
| CHASB38-R/N | 38,1 | 3,2 | Noir     | 1450                | 431,45 €        |

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome 5 2021

5 239

## CHAL

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matières :
  - Acier brut
  - Aluminium

**Economique**





### Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

### Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins

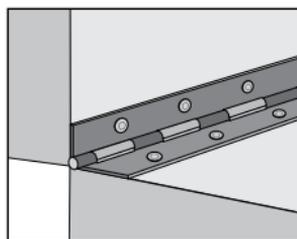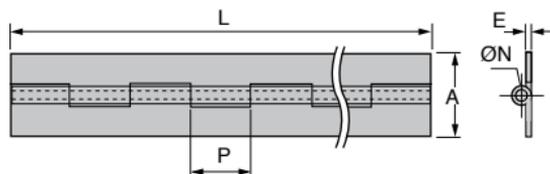

Exemple d'application

### REMISES

|           |     |             |     |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté       | 1+  | 6+          | 20+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |     |

| Références       | A  | L    | P  | E   | ØN | Masse au mètre (kg/m) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------------|----|------|----|-----|----|-----------------------|--------|-----------------|
| <b>Acier</b>     |    |      |    |     |    |                       |        |                 |
| CHAL3-40-1000    | 40 | 1000 | 20 | 1,2 | 3  | 0,530                 | ✓      | 12,33 €         |
| CHAL3-50-1000    | 50 | 1000 | 20 | 1,2 | 3  | 0,610                 | ✓      | 12,98 €         |
| <b>Aluminium</b> |    |      |    |     |    |                       |        |                 |
| CHAL3-35-1000/A  | 35 | 1000 | 30 | 1,0 | 3  | 0,175                 | ✓      | 14,37 €         |
| CHAL3-40-1000/A  | 40 | 1000 | 30 | 1,0 | 3  | 0,208                 | ✓      | 14,56 €         |
| CHAL4-50-1000/A  | 50 | 1000 | 30 | 1,5 | 4  | 0,300                 | ✓      | 18,95 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matière :  
inox 304



### Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

### Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins

Economique

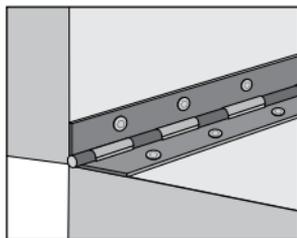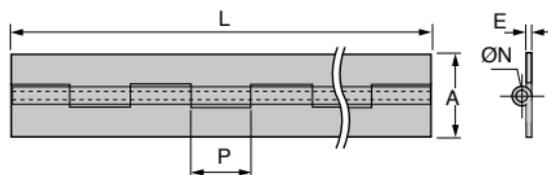

Exemple d'application

### REMISES

| Qté  | 1+   | 6+  | 20+         |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références       | A  | L    | P  | E   | ØN  | Masse au mètre (kg/m) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------------|----|------|----|-----|-----|-----------------------|--------|-----------------|
| CHAL2-20-1000/SS | 20 | 1000 | 15 | 0,6 | 2,5 | 0,140                 | ✓      | 17,09 €         |
| CHAL2-25-1000/SS | 25 | 1000 | 15 | 0,6 | 2,5 | 0,165                 | -      | 17,11 €         |
| CHAL2-30-1000/SS | 30 | 1000 | 15 | 0,6 | 2,5 | 0,190                 | -      | 18,10 €         |
| CHAL3-25-1000/SS | 25 | 1000 | 20 | 1,0 | 3,0 | 0,325                 | ✓      | 18,26 €         |
| CHAL3-40-1000/SS | 40 | 1000 | 20 | 1,2 | 3,0 | 0,520                 | ✓      | 24,88 €         |
| CHAL3-50-1000/SS | 50 | 1000 | 20 | 1,2 | 3,0 | 0,620                 | ✓      | 26,87 €         |
| CHAL6-60-1000/SS | 60 | 1000 | 30 | 2,0 | 6,0 | 1,470                 | ✓      | 66,33 €         |
| CHAL6-80-1000/SS | 80 | 1000 | 30 | 2,0 | 6,0 | 1,700                 | -      | 75,93 €         |

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

# Paumelle à bout plat à souder

New

## CHAPAM

En acier

- Paumelle Maroc
- Charnière à souder
- Bouts plats
- Matières :
  - Acier
  - Rondelle laiton

### Avantage


- Démontage facile de la porte ou du battant

### Utilisations


- Portes métalliques
- Portes blindées
- Portes de machines-outils
- Armoires électriques



Exemple d'application

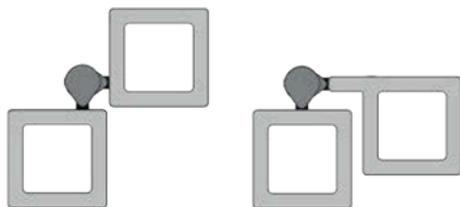

**NOUVEAU !**

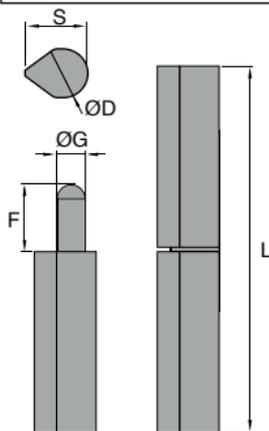

### REMISES

|      |      |      |      |             |
|------|------|------|------|-------------|
| Qté  | 1+   | 6+   | 20+  | 50+         |
| Rem. | Prix | -10% | -20% | Sur demande |

| Références   | L   | ØD | S    | F    | ØG | Prix Uni.<br>1 à 5 |
|--------------|-----|----|------|------|----|--------------------|
| CHAPAM60-10  | 60  | 10 | 12,0 | 19,5 | 6  | 2,12 €             |
| CHAPAM80-13  | 80  | 13 | 16,0 | 23,0 | 7  | 2,54 €             |
| CHAPAM100-16 | 100 | 16 | 20,0 | 27,0 | 9  | 4,85 €             |
| CHAPAM120-16 | 120 | 16 | 20,0 | 27,0 | 9  | 5,50 €             |
| CHAPAM140-20 | 140 | 20 | 25,3 | 34,0 | 11 | 9,07 €             |
| CHAPAM160-20 | 160 | 20 | 25,3 | 43,0 | 12 | 10,44 €            |
| CHAPAM180-20 | 180 | 20 | 25,3 | 53,0 | 13 | 13,32 €            |

Dimensions en mm

**New**

# Paumelle à bout plat à souder

En **inox** ou aluminium**CHAPAM**

- Paumelle Maroc
- Charnière à souder
- Bouts plats
- Matières :  
Inox 304, rondelle inox  
Aluminium, rondelle inox

**Avantage**


- Démontage facile de la porte ou du battant

**Utilisations**



- Portes métalliques
- Portes blindées
- Portes de machines-outils
- Armoires électriques

**NOUVEAU!**

Inox Aluminium

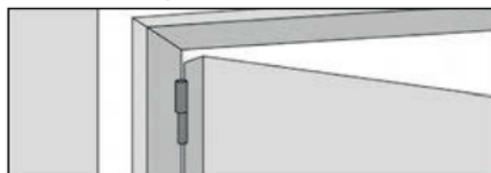

Exemple d'application

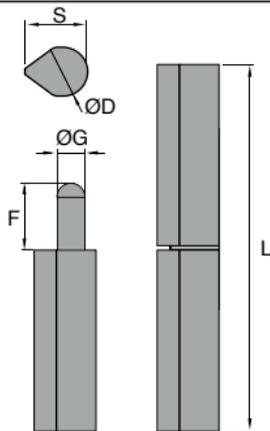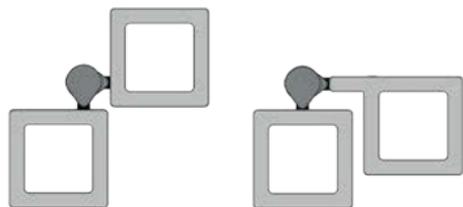**REMISES**

|           |      |      |             |     |
|-----------|------|------|-------------|-----|
| Qté       | 1+   | 6+   | 20+         | 50+ |
| Rem. Prix | -10% | -20% | Sur demande |     |

| Références       | L   | ØD | S  | F    | ØG | Prix Uni.<br>1 à 5 |
|------------------|-----|----|----|------|----|--------------------|
| <b>Inox</b>      |     |    |    |      |    |                    |
| CHAPAM60-10/SS   | 60  | 10 | 12 | 19,5 | 6  | 12,90 €            |
| CHAPAM80-13/SS   | 80  | 13 | 16 | 23,0 | 7  | 16,50 €            |
| CHAPAM100-16/SS  | 100 | 16 | 20 | 27,0 | 9  | 26,25 €            |
| <b>Aluminium</b> |     |    |    |      |    |                    |
| CHAPAM80-13/AA   | 80  | 13 | 16 | 23,0 | 7  | 11,45 €            |
| CHAPAM100-16/AA  | 100 | 16 | 20 | 27,0 | 9  | 15,01 €            |
| CHAPAM120-16/AA  | 120 | 16 | 20 | 27,0 | 9  | 17,39 €            |

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome 5 2021

5 243

# Paumelle à ailettes à souder **inox** **Inx** **Stock**

## CHAGC<sub>ss</sub> CHAGD<sub>ss</sub>

### Dégondable

- Paumelle à souder


 
- Matières :

Corps : inox 316



Axe : inox

### Avantages

- Permet le démontage facile de l'ouvrant

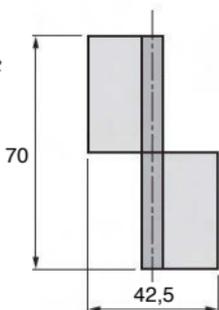

CHA-GC

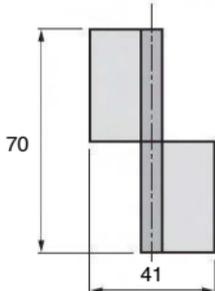 

CHA-GD



### REMISES

| Qté       | 1+  | 6+   | 10+         | 25+ |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande |     |

| Références  | Description         | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|-------------|---------------------|--------|-----------------|
| CHA-GC-9/SS | à ailettes centrées | ✓      | 19,30 €         |
| CHA-GD-9/SS | à ailettes décalées | ✓      | 18,53 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Paumelle à visser
- Angle d'ouverture 270°
- Matières :  
Aluminium 6060 T5  
Broche en inox  
Bouchons plastique

**Encombrement réduit**

### Avantages


- Encombrement réduit
- Dégondable, démontage facile de l'ouvrant
- Esthétique




Anodisé incolore




Anodisé noire

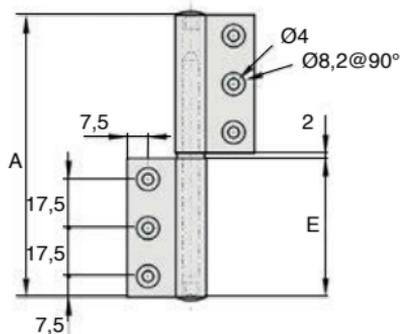

Type 1

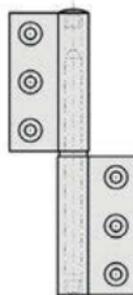

Type 2

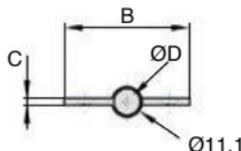

**EN STOCK\***  
Sinon contactez-nous

### REMISES

|           |     |      |             |     |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté       | 1+  | 6+   | 20+         | 50+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande |     |

| Références       | Type | Finition          | A   | B    | C   | ØD  | E  | Masse (g) | Prix Uni. |
|------------------|------|-------------------|-----|------|-----|-----|----|-----------|-----------|
| CHA-GC-9-1/AL/IN | 1    | anodisée incolore | 102 | 45,9 | 2,5 | 6,1 | 50 | 50        | 17,64 €   |
| CHA-GC-9-2/AL/IN | 2    | anodisée incolore | 102 | 45,9 | 2,5 | 6,1 | 50 | 50        | 17,64 €   |
| CHA-GC-9-1/AL/BK | 1    | anodisée noire    | 102 | 45,9 | 2,5 | 6,1 | 50 | 50        | 17,64 €   |
| CHA-GC-9-2/AL/BK | 2    | anodisée noire    | 102 | 45,9 | 2,5 | 6,1 | 50 | 50        | 17,64 €   |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Paumelle à ailettes à visser **inox** **Inx Stock**


## CHAGC<sub>SS</sub>

## Dégondable

- Paumelle à visser
- Surfaces brillantes
- Charnière à visser
- Matière :  
Inox 304

### Avantages

- Permet le démontage facile de l'ouvrant

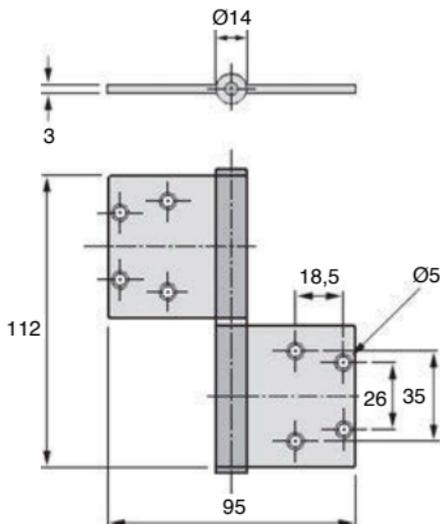

### REMISES

| Qté  | 1+   | 6+  | 10+  | 25+         |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références   | Description         | Stock* | Prix Uni.<br>1 à 5 |
|--------------|---------------------|--------|--------------------|
| CHA-GC-14/SS | à ailettes centrées | ✓      | 45,36 €            |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Charnière pour porte encastrée



- Matières :

Inox 304

Finition : brut

### Avantages

- Charnière économique

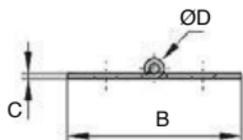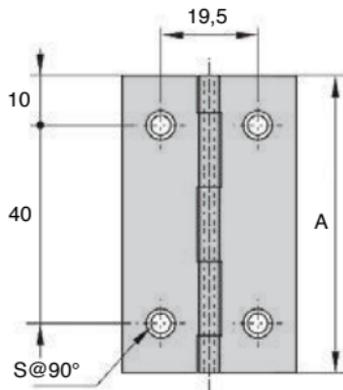

NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

|           |      |      |             |     |
|-----------|------|------|-------------|-----|
| Qté       | 1+   | 6+   | 20+         | 50+ |
| Rem. Prix | -10% | -20% | Sur demande |     |

| Références    | A  | B  | C | ØD | S | Type    | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|---------------|----|----|---|----|---|---------|-----------|--------|-----------------|
| CHA60-35-F/SS | 60 | 35 | 1 | 2  | 4 | Fraisée | 20        | ✓      | 6,28 €          |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

 

Tome 5 2021

5 247

- Charnière pour porte encastrée
- Broche rivetée avec nœud plat
- Matière :
  - CHAC-NP : Charnière acier
  - CHAC-NP/SS : Inox 304
- Finition brute

### Avantages

- Charnière économique

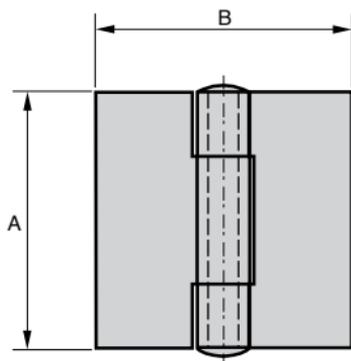

**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

|      |      |      |      |             |
|------|------|------|------|-------------|
| Qté  | 1+   | 6+   | 20+  | 50+         |
| Rem. | Prix | -10% | -20% | Sur demande |

| Références     | A  | B  | C | ØD | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|----------------|----|----|---|----|-----------|--------|-----------------|
| <b>Acier</b>   |    |    |   |    |           |        |                 |
| CHAC4040-NP    | 40 | 40 | 2 | 4  | 34        | ✓      | 10,20 €         |
| CHAC5050-NP    | 50 | 50 | 2 | 6  | 61        | ✓      | 12,55 €         |
| CHAC6060-NP    | 60 | 60 | 2 | 6  | 82        | ✓      | 13,86 €         |
| <b>Inox</b>    |    |    |   |    |           |        |                 |
| CHAC4040-NP/SS | 40 | 40 | 2 | 4  | 34        | ✓      | 17,27 €         |
| CHAC5050-NP/SS | 50 | 50 | 2 | 6  | 61        | ✓      | 19,82 €         |
| CHAC6060-NP/SS | 60 | 60 | 2 | 6  | 82        | ✓      | 22,39 €         |

 

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Charnière pour porte encastrée
- Broche rivetée avec nœud renvoyé
- Matière :  
Inox 304
- Finition brute

### Avantages

- Charnière économique

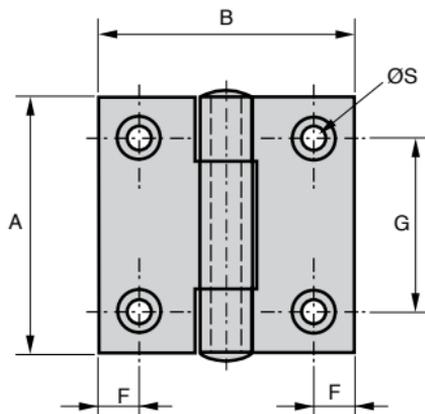

NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

|      |      |      |      |             |
|------|------|------|------|-------------|
| Qté  | 1+   | 6+   | 20+  | 50+         |
| Rem. | Prix | -10% | -20% | Sur demande |

| Références  | A  | B  | C | ØD | F | G  | ØS  | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|-------------|----|----|---|----|---|----|-----|-----------|--------|-----------------|
| CHAC4040/SS | 40 | 40 | 2 | 4  | 8 | 24 | 3,5 | 34        | ✓      | 8,46 €          |
| CHAC5050/SS | 50 | 50 | 2 | 6  | 8 | 34 | 4,0 | 61        | ✓      | 10,49 €         |
| CHAC6060/SS | 60 | 60 | 2 | 6  | 8 | 40 | 4,0 | 82        | ✓      | 11,66 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 249