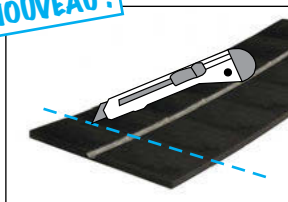


New

Charnière sans broche en rouleau

Charnière polymère blanc ou noir CHASB

- Rouleau de charnière en polymère sans broche à mettre à longueur par vos soins
- Vendu en rouleau de 15,25 mètres
- Fixation par vis, rivets, clous ou agrafes
- T° d'utilisation : -40°C à +80°C
- Angle d'ouverture 270°
- Matière : Polypropylène
- Résistance à la traction 180N/cm


 
 
NOUVEAU !

Avantages

- Bonne résistance aux huiles, solvants, eau de mer et la plupart des agents chimiques
- Bonne résistance à la fatigue
- Pas de noeud, donc pas de rétention de matière ou d'impureté possible

Utilisation

- Idéal pour une utilisation à l'horizontale pour articuler un capot

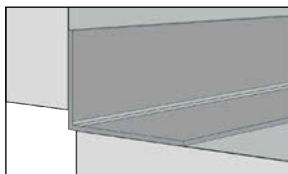**Exemple d'application****Résistance à la traction**

REMISES

Qté	1+	3+
Rem. Prix	1	Sur demande

Références	B	C	Finition	Masse / rouleau (g)	Prix Uni. 1 à 2
CHASB28-R/W	28,6	3,2	Blanc	1050	350,67 €
CHASB28-R/N	28,6	3,2	Noir	1050	350,67 €
CHASB38-R/W	38,1	3,2	Blanc	1450	431,45 €
CHASB38-R/N	38,1	3,2	Noir	1450	431,45 €

Dimensions en mm

Tél 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 239

CHAL

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matières :
 - Acier brut
 - Aluminium

Economique





Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins

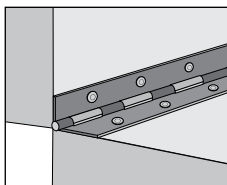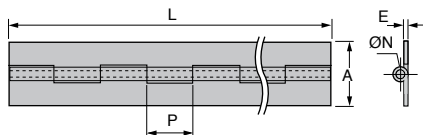

Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier								
CHAL3-40-1000	40	1000	20	1,2	3	0,530	✓	12,33 €
CHAL3-50-1000	50	1000	20	1,2	3	0,610	✓	12,98 €
Aluminium								
CHAL3-35-1000/A	35	1000	30	1,0	3	0,175	✓	14,37 €
CHAL3-40-1000/A	40	1000	30	1,0	3	0,208	✓	14,56 €
CHAL4-50-1000/A	50	1000	30	1,5	4	0,300	✓	18,95 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matière :
inox 304



Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins

Economique

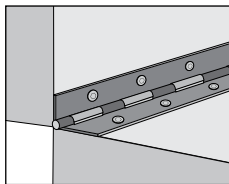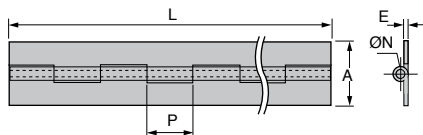

Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	✓	17,09 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	17,11 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	-	18,10 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	✓	18,26 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	✓	24,88 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	✓	26,87 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	✓	66,33 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	75,93 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Paumelle à bout plat à souder

New

CHAPAM

En acier


- Paumelle Maroc
- Charnière à souder
- Bouts plats
- Matières :
 - Acier
 - Rondelle laiton

Avantage


- Démontage facile de la porte ou du battant

Utilisations


- Portes métalliques
- Portes blindées
- Portes de machines-outils
- Armoires électriques

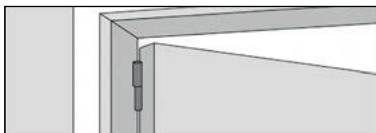

Exemple d'application

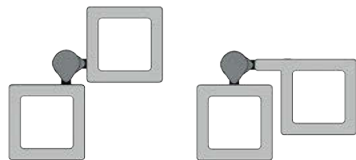

NOUVEAU !

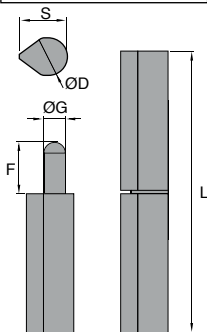

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	L	ØD	S	F	ØG	Prix Uni. 1 à 5
CHAPAM60-10	60	10	12,0	19,5	6	2,12 €
CHAPAM80-13	80	13	16,0	23,0	7	2,54 €
CHAPAM100-16	100	16	20,0	27,0	9	4,85 €
CHAPAM120-16	120	16	20,0	27,0	9	5,50 €
CHAPAM140-20	140	20	25,3	34,0	11	9,07 €
CHAPAM160-20	160	20	25,3	43,0	12	10,44 €
CHAPAM180-20	180	20	25,3	53,0	13	13,32 €

Dimensions en mm

New

Paumelle à bout plat à souder

En **inox** ou aluminium**CHAPAM**

- Paumelle Maroc
- Charnière à souder
- Bouts plats
- Matières :
Inox 304, rondelle inox
Aluminium, rondelle inox

Avantage

- Démontage facile de la porte ou du battant



Utilisations

- Portes métalliques
- Portes blindées
- Portes de machines-outils
- Armoires électriques



NOUVEAU!

Inox

Aluminium

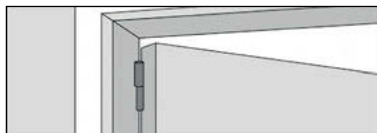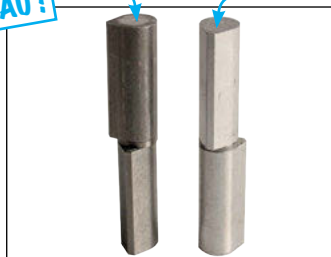

Exemple d'application

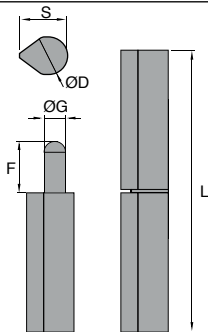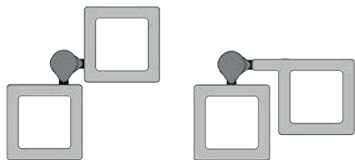**REMISES**

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	

Références	L	ØD	S	F	ØG	Prix Uni. 1 à 5
Inox						
CHAPAM60-10/SS	60	10	12	19,5	6	12,90 €
CHAPAM80-13/SS	80	13	16	23,0	7	16,50 €
CHAPAM100-16/SS	100	16	20	27,0	9	26,25 €
Aluminium						
CHAPAM80-13/AA	80	13	16	23,0	7	11,45 €
CHAPAM100-16/AA	100	16	20	27,0	9	15,01 €
CHAPAM120-16/AA	120	16	20	27,0	9	17,39 €

Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 243

Paumelle à ailettes à souder **inox** **INX** **Stock**

CHAGC_{SS}
CHAGD_{SS}

Dégondable

- Paumelle à souder



 
- Matières :

Corps : inox 316

Axe : inox



Avantages

- Permet le démontage facile de l'ouvrant

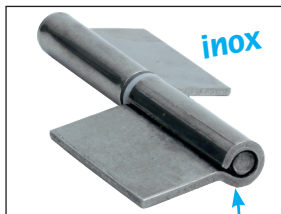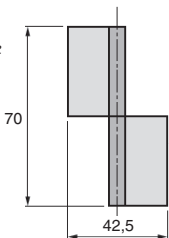

CHA-GC

 Ailettes centrées

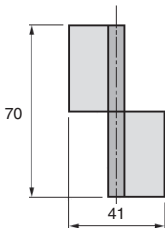

CHA-GD

Ailettes décalées



REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Description	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHA-GC-9/SS	à ailettes centrées	✓	19,30 €
CHA-GD-9/SS	à ailettes décalées	✓	18,53 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Paumelle à visser
- Angle d'ouverture 270°
- Matières :
 - Aluminium 6060 T5
 - Broche en inox
 - Bouchons plastique

Encombrement réduit

Avantages


- Encombrement réduit
- Dégondable, démontage facile de l'ouvrant
- Esthétique




Anodisé incolore




Anodisé noire

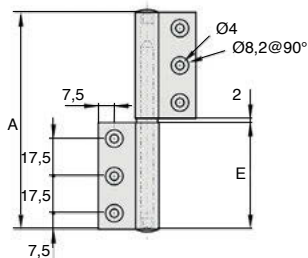

Type 1

 

Type 2

 

EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Type	Finition	A	B	C	ØD	E	Masse (g)	Prix Uni.
CHA-GC-9-1/AL/IN	1	anodisée incolore	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,64 €
CHA-GC-9-2/AL/IN	2	anodisée incolore	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,64 €
CHA-GC-9-1/AL/BK	1	anodisée noire	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,64 €
CHA-GC-9-2/AL/BK	2	anodisée noire	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,64 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Paumelle à ailettes à visser **inox**

Inx **Stock**


CHAGC_{SS}

Dégondable

- Paumelle à visser
- Surfaces brillantes
- Charnière à visser
- Matière :
Inox 304

Avantages

- Permet le démontage facile de l'ouvrant

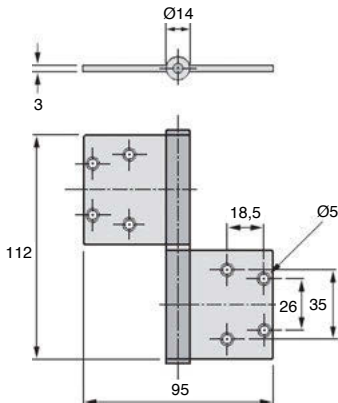

REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Description	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHA-GC-14/SS	à ailettes centrées	✓	45,36 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Charnière rectangle fraisée

En tôle inox à nœud roulé

CHA

- Charnière pour porte encastrée




- Matières :

Inox 304

Finition : brut

Avantages

 - Charnière économique

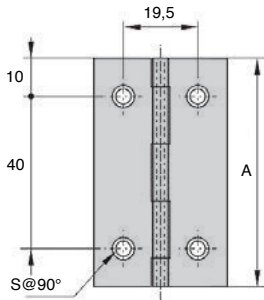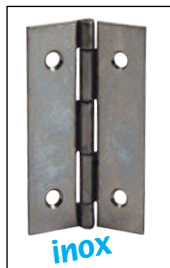

NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	

Références	A	B	C	ØD	S	Type	Masse (g)	Stock*	Prix Uni.
CHA60-35-F/SS	60	35	1	2	4	Fraisée	20	✓	6,28 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2021

 

5 247

CHAC-NP Acier ou **inox** à nœud roulé

- Charnière pour porte encastrée
- Broche rivetée avec nœud plat
- Matière :
 - CHAC-NP : Charnière acier
 - CHAC-NP/SS : Inox 304
- Finition brute

Avantages

- Charnière économique

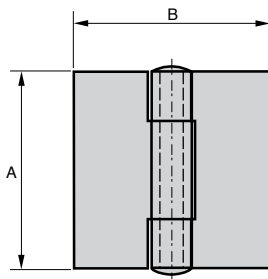

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	A	B	C	ØD	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier							
CHAC4040-NP	40	40	2	4	34	✓	10,20 €
CHAC5050-NP	50	50	2	6	61	✓	12,55 €
CHAC6060-NP	60	60	2	6	82	✓	13,86 €
Inox							
CHAC4040-NP/SS	40	40	2	4	34	✓	17,27 €
CHAC5050-NP/SS	50	50	2	6	61	✓	19,82 €
CHAC6060-NP/SS	60	60	2	6	82	✓	22,39 €

 

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Charnière pour porte encastrée
- Broche rivetée avec nœud renvoyé
- Matière :
Inox 304
- Finition brute

Avantages

- Charnière économique

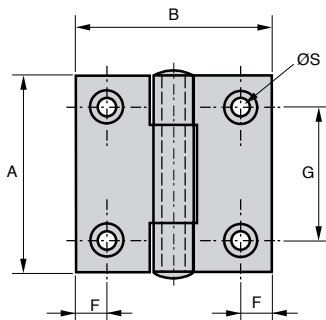

NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAC4040/SS	40	40	2	4	8	24	3,5	34	✓	8,46 €
CHAC5050/SS	50	50	2	6	8	34	4,0	61	✓	10,49 €
CHAC6060/SS	60	60	2	6	8	40	4,0	82	✓	11,66 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 249