

Engrenage double



Module 0,4


Inox (303) Z10CNF18.09



- Angle de pression 20°
- Matière :
Inox (303) Z10CNF18,09
- Saignée en U entre les deux dentures

Options

- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'à Module 3
- Autres matières (acier, laiton...)

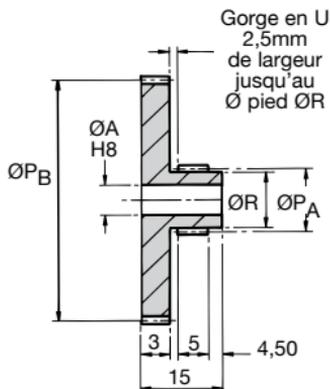

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z _A Dents	Primitif ØP _A	Z _B Dents	Primitif ØP _B	Alésage ØA	ØPied ØR	Prix Uni. 1 à 5
DG0.4-16/32	16	6,80	32	12,80	3,00	5,13	39,79 €
DG0.4-16/48	16	6,80	48	19,20	3,00	5,13	42,18 €
DG0.4-16/80	16	6,80	80	32,00	3,00	5,13	43,84 €
DG0.4-20/30	20	8,00	30	12,00	4,00	6,43	42,18 €
Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille							
DG0.4-30/150	30	12,00	150	60,00	5,00	10,75	48,81 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



GP

Grenouillère ressort à biellettes, Avec porte-cadenas



ACM_TRI

Attache-capot manuel caoutchouc, Attache caoutchouc



PRF_BP

Butée de porte pour profilé aluminium, Butée pour porte à battant



PXHG1

Engrenage hélicoïdal axes croisés de précision, Acier 35NCD6 prétraité



RBGtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Caoutchouc gris - à double blocage



FRTG

Amortisseur rotatif, <=1Ncm



ZG2

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



BHC

Vis à tête bombée ISO 7380, Inox A2



QTC

Verrou quart de tour clipsable, A fente



RURp

Roulette pivotante à double blocage, Polyuréthane - jante



RPCtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Polyamide



PT880

Pignon de traction, Série 880

Produits complémentaires