

Anneau et bande magnétique

Pour afficheur multifonction

F7

- Bande magnétique

- Dans le capteur sont insérés des ponts magnétorésistifs qui envoient le signal lu sur la bande magnétique à l'électronique de conversion.
- La bande P25 avec pôle magnétique de 2,5mm est réalisée par :

A : Ruban en plastroferrite magnétisé flexible.

B : Bande métallique qui sert comme protection de la saleté et d'éventuels frottements mécaniques montage à effectuer par le client (facultatif).

C : Ruban métallique inoxydable précédemment monté en usine à coller sur le côté machine ou dans le support modulaire

- Autres longueurs : nous consulter

Terminal de bande

 

- Permet de finir proprement le montage d'une bande magnétique

Support modulaire aboutable


- Matière aluminium anodisé

Capteur à anneau magnétique

- Permet de mesurer la variation d'angle (en degré °) d'un arbre Ø14 ou Ø20
- A utiliser uniquement avec afficheur à capteur externe F7-E
- Capteur 120 points (pas de 3°)

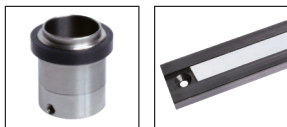


Bande magnétique F7-P25/10-500

 


Terminal de bande F7-TB

(kit de 2 pièces)

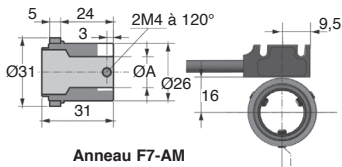

Anneau F7-AM

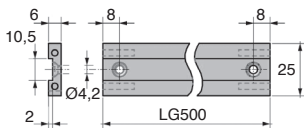

Support modulaire F7-SB-500

REMISES

Qté	1+	3+
Rem.	Prix	Sur demande

Références	Type	Longueur (mm)	Diamètre arbre ØA	Prix Uni. 1 à 2
F7-P25/10-500	Bande magnétique	500	-	65,95 €
F7-TB	Terminal de bande	-	-	7,27 €
F7-SB-500	Support modulaire	500	-	85,49 €
F7-AM14	Anneau magnétique	-	14	58,61 €
F7-AM20	Anneau magnétique	-	20	58,61 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



R206
Ressort extra raide
ISO10243, Extra-forte



PP35
Réducteur à roue et
vis sans fin, de 2,20 à
4,10 Nm



CHTRP
Réducteur à renvoi
d'angle en L ou T,
Jusqu'à 28,8 Nm



BOXbeta
Coffret de goupilles
beta, Coffret - beta



APB_T
Axe taraudé pour
brides, Taraudé



BSPM
Vis à billes miniature
et écrou simple, Ecrou
+ vis roulée



AT10courroie
Courroie de
positionnement type
AT, AT10
Polyuréthane



DOMI80
Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XY



PSEC
Poignée de
manutention,
Thermoplastique



GLT3-46A
Glissières
télescopiques acier
avec amortisseur,



ZBconique
Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 1:1



PTA50ssEB
Pied articulé à
embase tôle Ø50, Pied
articulé

Produits complémentaires



F7-E
Afficheur
multifonction, Avec
capteur externe



F7-P-AM
Bande magnétique,
Bande magnétique