
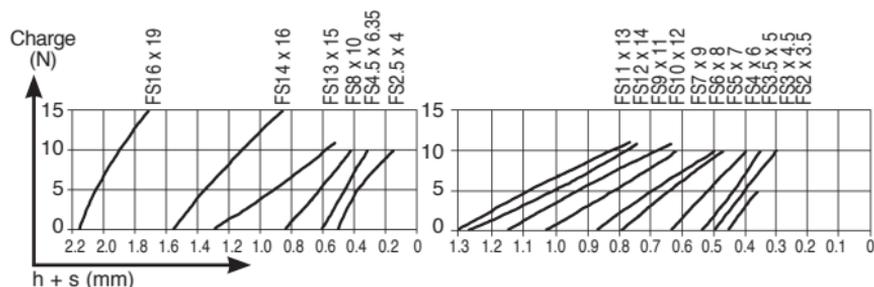


- Matière :  
Inox 301
- Pour une épaisseur supérieure à 0,25mm, la tolérance de S devient  $\pm 0,015\text{mm}$

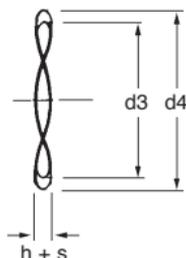

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	$h + S \pm 0,05$	$S \pm 0,01$	d3	d4	Convient aux roulements avec		Prix Uni.
					Ø Alésage	Ø Extérieur	1 à 5
FS3x4,5	0,50	0,10	3,20	4,30	3,00	-	5,32 €
FS4x6	0,65	0,12	4,20	5,75	4,00	6	5,32 €
FS6x8	0,70	0,15	6,20	7,75	6,00	8	5,32 €
FS7x9	0,90	0,15	7,20	8,70	7,00	9	5,32 €
FS8x10	0,85	0,18	8,20	9,70	8,00	10	5,32 €
FS9x11	1,15	0,18	9,20	10,70	9,00	11	5,32 €
FS10x12	1,05	0,20	10,20	11,70	10,00	12	5,32 €
FS12x14	1,30	0,22	12,20	13,70	-	14	6,04 €
FS15x17	1,55	0,25	15,20	16,65	-	17	6,04 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PLA

Aimant plat, Aimant plat avec trou taraudé



PRF\_GAL

Galet pour profilé aluminium, Kit de fixation pour galet concentrique



BLHM70

Renvoi d'angle, jusqu'à 128 Nm



MEB

Engrenage conique plastique, 1:1



EBM

Etrier acier, Acier



MAX22

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,07 à 0,2Nm



PRF3232

Profilé aluminium standard, 32 x 32 mm



UCF\_SS

Palier applique tout inox, Inox



RT25

Frette de serrage épaulé autocentrante, Couple moyen/élevé



RURp

Roulette ultra-roulante à platine, Polyuréthane - jante



BABS303


Broche à billes inox 303, Inox 303



RHT

Roue Haute température, jusqu'à 200kg

### Produits complémentaires

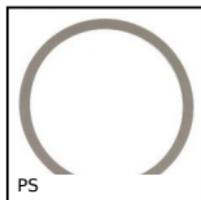

PS

Cale de réglage, Cale de réglage



LF

Ecrin de réglage et de serrage, Ecrin de réglage