

À monter sur axe Ø8mm



GAL48

- Plusieurs galets sur un axe fonctionnent comme un rouleau conventionnel avec la possibilité de deux directions de convoyage
- La fonction "Snap in" permet de positionner deux galets omnidirectionnels de façon sûre, rapide et garantit un montage optimal
- Résistant à la corrosion
- Convient dans les environnements poussiéreux
- Sans entretien
- Matières :  
Technopolymère et inox




## Applications

- Postes de contrôle
- Tables de montage ou de manutention

## Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

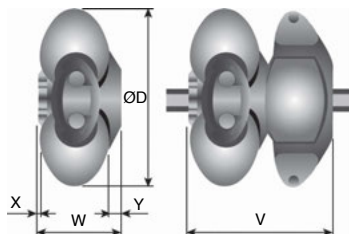

Exemple d'application

Permet de déplacer des charges dans toutes les directions

## REMISES

Qté	1+	50+	100+	300+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Référence	ØD	X	Y	W	V	Charge maxi (daN)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GAL48-OMNI	48	3	3	21,5	40	5	✓	8,14 €


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



CHT

Moteur AC  
asynchrone triphasé,  
0,18 à 0,55kW

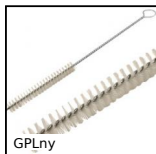

GPLny

Goupillon, nylon



G3

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



T5-16ECO

Poulie dentée de  
positionnement type  
T, Série économique -  
T5 alu...



GG2

Engrenage droit  
denture rectifiée,  
Acier traité



VEL

Bande auto-  
agrippante pour  
câble, câbles  
électriques et



JCDss

Cardan double inox,  
Sollicitation légère



ACM\_AZ

Crochet pour attache-  
capot manuelle,  
Crochet



PRF\_PIV

Pivot de porte pour  
profilé aluminium,  
Pivot de porte



HLA24

Renvoi d'angle à  
denture spiro-  
conique, jusqu'à



IN1

Engrenage interne,  
Acier 20NCD2



IBJ

Embout à rotule à  
180° acier, Acier

## Produits complémentaires



RLX

Rouleau libre, PVC



RLXAC8

Rouleau libre, Acier