

À monter sur axe Ø8mm



GAL48

- Plusieurs galets sur un axe fonctionnent comme un rouleau conventionnel avec la possibilité de deux directions de convoyage
- La fonction "Snap in" permet de positionner deux galets omnidirectionnels de façon sûre, rapide et garantit un montage optimal
- Résistant à la corrosion
- Convient dans les environnements poussiéreux
- Sans entretien
- Matières :
Technopolymère et inox




Applications

- Postes de contrôle
- Tables de montage ou de manutention

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

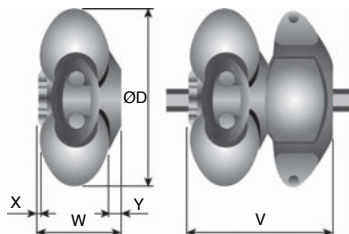

Exemple d'application

Permet de déplacer
des charges dans
toutes les directions

REMISES

Qté	1+	50+	100+	300+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Référence	ØD	X	Y	W	V	Charge maxi (daN)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GAL48-OMNI	48	3	3	21,5	40	5	✓	8,14 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PNA

Accouplement élastique PERIFLEX® ,
Accouplement complet



PSG08S

Engrenage droit de précision,
Inox 316



CHAE3030PA

Charnière en façade carrée,
Polyamide



PPF

Bouton d'indexage à bride, à bride



T5-16ECO

Poulie dentée de positionnement type T,
Série économique - T5 alu...



PRF_T

Traverse renfort pour profilé aluminium,
Traverse renfort



 
BOX-TOR-A

Coffret de joints toriques en nitrile,
2,90 x 1,78mm à 28,17 x 3,53



CHAEss

Charnière en façade esthétique,
Inox



TBV

Table d'élévation manuelle, 20kg



VT

Limiteur de couple à friction Vari-Tork®,
0,53 à 1,32 Nm



CHTRB

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T,
Jusqu'à 87,3 Nm



CHB

Pied, Pour réducteur CHB

Produits complémentaires



RLX

Rouleau libre, PVC



RLXAC8

Rouleau libre, Acier