

Engrenage droit laiton



Module


Laiton CuZn40Pb3

0,8

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance		
Pour 50 dents à 1000 t/min.		
	20NCD2	Laiton
Nm	1,000	0,54
kW	0,104	0,06

GB

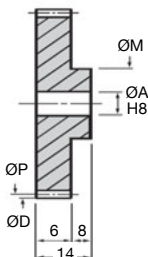

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
GB0.8-10	10	8,80	10,40	10,40	5	-	13,46 €
GB0.8-12	12	9,60	11,20	11,20	5	✓	14,01 €
GB0.8-15	15	12,00	13,60	12,00	5	✓	15,12 €
GB0.8-18	18	14,40	16,00	12,00	5	-	16,27 €
GB0.8-20	20	16,00	17,60	12,00	5	✓	17,95 €
GB0.8-22	22	17,60	19,20	12,00	5	-	18,52 €
GB0.8-25	25	20,00	21,60	12,00	5	✓	19,64 €
GB0.8-28	28	22,40	24,00	12,00	5	-	20,74 €
GB0.8-30	30	24,00	25,60	16,00	6	✓	22,45 €
GB0.8-35	35	28,00	29,60	16,00	6	-	23,57 €
GB0.8-40	40	32,00	33,60	16,00	6	✓	25,82 €
GB0.8-45	45	36,00	37,60	16,00	6	-	28,08 €
GB0.8-50	50	40,00	41,60	16,00	6	✓	29,48 €
GB0.8-55	55	44,00	45,60	16,00	6	-	31,99 €
GB0.8-60	60	48,00	49,60	16,00	8	✓	39,30 €
GB0.8-66	66	52,80	54,40	16,00	8	-	48,83 €
GB0.8-70	70	56,00	57,60	16,00	8	✓	50,17 €
GB0.8-75	75	60,00	61,60	16,00	8	-	51,12 €
GB0.8-80	80	64,00	65,60	16,00	8	✓	54,69 €
GB0.8-86	86	68,80	70,40	16,00	8	-	56,17 €
GB0.8-90	90	72,00	73,60	20,00	8	-	57,28 €
GB0.8-100	100	80,00	81,60	20,00	8	✓	103,93 €
GB0.8-120	120	96,00	97,60	20,00	8	-	127,46 €

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

GB0.8-173	173	138,40	140,00	Dimensions : contactez-nous	sur demande
-----------	-----	--------	--------	-----------------------------	-------------

* Dans le limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



YG0

Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6



NPTF30

Noix porte tube, Fixe
Ø14 à Ø20



PTAF100-PAMF100

Pied articulé à
embase tôle à fixer
Ø100, Ø 100



SLVHlok

Sauterelle à levier
vertical, A levier
vertical / embase
horizontale



SUPCC

Moyeu de serrage
autocentrant acier,
Avec contre-écrou



HCSS

Vis de pression à bout
cuvette, à bout
cuvette



AC

Crochet pour
grenouillère, 12, 13,
18 et 20mm



DIV_SS

Doigt d'indexage
verrouillable inox,
Verrouillable inox



CHAR7520

Charnière à ressort, à
visser



SHW

Rondelle simple , Inox
A2



SER69K-CLE

Verrou quart de tour
pour agroalimentaire,
Clé inox



PSG35

Engrenage droit de
précision, Inox 303

Produits complémentaires



ZG0

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



YG0

Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6