

- 2 finitions au choix
- Matière : inox 304

Avantages

- Ne retient pas les saletés, ni la poussière

Applications


- Industries pharmaceutiques, chimiques, alimentaires



Finition polie



Finition sablée

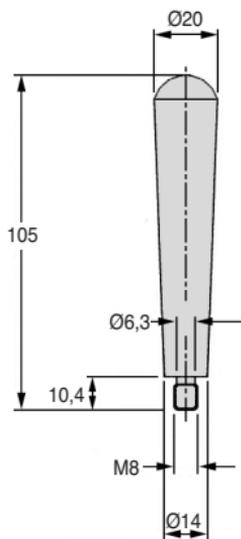

REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Finition	Stock [†]	Prix Uni. 1 à 5
MAN8-20P	Polie	✓	23,72 €
MAN8-20S	Sablée	✓	18,59 €

[†]Dans la limite du disponible

Nos autres produits



PSP
Profil support de
panneau, Profil
support de panneaux



MAC
Mousqueton acier
DIN5299, Acier



ADSR
Accouplement sans
jeu Gerwah®, de 12,5
à 525Nm



BUT
Butée pour panneaux,
Butée pour panneaux



G3
Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



DOMI80
Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XZ



PX_PO
Poignée de portage,
standard



NTMbr
Vis de pression bout
en laiton, à bout
laiton



B_ECO
Engrenage conique
série éco., 1:1



SHW
Rondelle simple,
Acier



PAMF100EB
Pied articulé à
embase tôle à fixer
Ø100, Pied articulé



UTKswcr
Chariot à 3 roues
Utilitrack®, Galets de
came acier

Produits complémentaires



BCH_SS
Bouton champignon,
M3 à M8



LPCM
Levier avec poignée
cylindrique, Duroplast
noir, levier en acier



PCM
Poignée cylindrique
fixe, Poignée non
tournante