

 
# Manchon cylindrique taraudé

Inx Aci Stock

## MCL

Acier ou **inox**

- **Manchon cylindrique taraudé de part en part**
- Idéal pour jonction de tige filetée
- Matières :  
Acier S300PB zingué Zn3-5LB  
Inox 303
- Conditionnés par lot




### REMISES

Nb lot	1+	5+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		filetage ØT	L	ØD	Qté par lot	Stock*		Prix uni. par lot 1 à 4	
Acier	Inox					Acier	Inox	Acier	Inox
MCL4-15/B	-	M4	15	7	20	✓	-	4,94 €	-
MCL4-20/B	-	M4	20	7	20	✓	-	5,27 €	-
-	MCL5-15/SS/B	M5	15	8	20	-	✓	-	26,09 €
MCL5-20/B	-	M5	20	8	20	✓	-	5,37 €	-
MCL5-25/B	-	M5	25	8	20	✓	-	5,79 €	-
MCL6-10/B	MCL6-10/SS/B	M6	10	10	20	✓	✓	4,52 €	22,52 €
MCL6-15/B	-	M6	15	10	20	-	-	4,94 €	-
MCL6-20/B	MCL6-20/SS/B	M6	20	10	20	✓	✓	5,57 €	27,35 €
MCL6-25/B	MCL6-25/SS/B	M6	25	10	20	✓	✓	5,99 €	33,13 €
MCL6-30/B	MCL6-30/SS/B	M6	30	10	20	✓	✓	6,84 €	38,73 €
MCL6-35/B	-	M6	35	10	20	✓	-	8,51 €	-
MCL6-40/B	-	M6	40	10	20	✓	-	9,06 €	-
MCL6-50/B	-	M6	50	10	20	✓	-	16,08 €	-
MCL8-15/B	-	M8	15	11	20	✓	-	5,57 €	-
MCL8-20/B	MCL8-20/SS/B	M8	20	11	20	✓	✓	5,99 €	36,06 €
MCL8-25/B	MCL8-25/SS/B	M8	25	11	20	✓	-	6,40 €	38,73 €
MCL8-30/B	MCL8-30/SS/B	M8	30	11	20	✓	✓	7,04 €	47,20 €
MCL8-35/B	MCL8-35/SS/B	M8	35	11	20	-	-	9,46 €	51,33 €
MCL8-40/B	MCL8-40/SS/B	M8	40	11	20	✓	-	10,11 €	57,64 €
MCL8-50/B	MCL8-50/SS/B	M8	50	11	20	✓	✓	16,31 €	72,14 €
MCL10-20/B	MCL10-20/SS/B	M10	20	13	20	✓	-	7,58 €	45,03 €
MCL10-25/B	MCL10-25/SS/B	M10	25	13	20	-	✓	8,85 €	55,85 €
MCL10-30/B	MCL10-30/SS/B	M10	30	13	20	-	-	9,46 €	66,25 €
MCL10-35/B	-	M10	35	13	20	-	-	11,16 €	-
MCL10-40/B	MCL10-40/SS/B	M10	40	13	20	-	✓	12,82 €	78,56 €
MCL10-50/B	MCL10-50/SS/B	M10	50	13	20	-	✓	19,56 €	97,91 €
MCL10-60/B	-	M10	60	13	20	-	-	23,86 €	-
MCL12-20/B	-	M12	20	15	20	✓	-	10,73 €	-
MCL12-25/B	-	M12	25	15	20	-	-	11,79 €	-
MCL12-30/B	MCL12-30/SS/B	M12	30	15	20	-	✓	13,39 €	88,02 €
MCL12-35/B	-	M12	35	15	20	-	-	15,67 €	-
MCL12-40/B	MCL12-40/SS/B	M12	40	15	20	-	-	17,26 €	101,83 €
MCL12-50/B	MCL12-50/SS/B	M12	50	15	20	-	-	26,52 €	113,66 €
MCL12-60/B	-	M12	60	15	20	-	-	33,67 €	-

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits

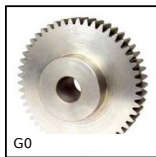

G0

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



MSP23

Insert à coller  
MasterPlate®  
cylindrique Ø23,  
cylindrique Ø23 av...



VELprf

Embase à clipser pour  
bande auto-grippante,  
Polyamide



PM4

Couple roue et vis  
sans fin, Acier non  
trempé



PR882

Roue de renvoi, Série  
882



GARDLL

Douille de logement  
pour goupille d'arrêt,  
Acier nickelé ou Inox



VBFP

Petit volant à 6 lobes  
taroudé, Duroplast -  
Laiton



PR85

Pied à rotule Ø83, Ø  
83



P55

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
57 Nm



PRF4532

Profilé aluminium  
standard, 45 x 32 mm



TPEbd

Roulette pivotante  
pour profilé  
aluminium, Pivotante



OPFL\_OPPM

Accessoire pour  
indicateurs, Pommeau  
d'actionnement

## Produits complémentaires



MCL

Manchon cylindrique  
taroué, Cylindrique -  
inox



TIF

Tige filetée DIN975,  
Inox A2



MHXred

Manchon réducteur  
mâle/femelle,  
Hexagonal - acier



MCLred

Manchon réducteur  
femelle/femelle,  
Cylindrique - acier