


- N'endommage pas les arbres
- Autobloquant
- Le bout en nylon s'adapte aux arbres.
- Meilleure tenue grâce à l'extrémité en nylon
- Matière :

Inox

Bout Nylon (la couleur peut varier selon arrivage)

Bout en nylon

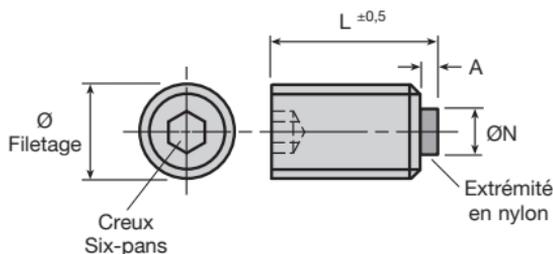

NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Ø Filetage	Pas	L	ØN	A	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
NTM2-4	M2	0,4	4,0	0,8	0,8	✓	15,52 €
NTM2-5	M2	0,4	5,0	0,8	0,8	✓	13,99 €
NTM2-6	M2	0,4	6,0	0,8	0,8	✓	17,98 €
NTM2-7	M2	0,4	7,0	0,8	0,8	✓	23,28 €
NTM3-4	M3	0,5	4,0	1,6	0,8	✓	7,88 €
NTM3-5	M3	0,5	5,0	1,6	0,8	✓	5,90 €
NTM3-6	M3	0,5	6,0	1,6	0,8	✓	9,24 €
NTM4-5	M4	0,7	5,0	2,4	1,2	✓	7,35 €
NTM4-7	M4	0,7	7,0	2,4	1,2	✓	5,56 €
NTM4-11	M4	0,7	11,0	2,4	1,2	✓	6,94 €
NTM4-15	M4	0,7	15,0	2,4	1,2	✓	26,02 €
NTM5-7	M5	0,8	7,0	2,4	1,2	✓	17,63 €
NTM5-11	M5	0,8	11,0	2,4	1,2	✓	8,68 €
NTM5-15	M5	0,8	15,0	2,4	1,2	✓	9,05 €
NTM5-21	M5	0,8	21,0	2,4	1,2	✓	8,65 €
NTM6-7.5	M6	1,0	7,5	3,2	1,6	✓	8,18 €
NTM6-11.5	M6	1,0	11,5	3,2	1,6	✓	7,57 €
NTM6-17.5	M6	1,0	17,5	3,2	1,6	✓	12,56 €
NTM6-26.5	M6	1,0	26,5	3,2	1,6	✓	14,35 €
NTM10-14.5	M10	1,5	14,5	4,8	2,4	-	11,44 €
NTM10-22.5	M10	1,5	22,5	4,8	2,4	-	28,85 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



CHT  
Moteur AC  
asynchrone triphasé,  
0,09kW



GLT2-17  
Glissières  
télescopiques acier  
pour montage en  
rainure, Extension...



PSPT  
Poignée souple pour  
tube, PVC



KB\_OP  
Douille à billes  
massive ouverte, De  
précision - acier



MSP3815  
Insert à coller  
MasterPlate®  
rectangulaire,  
rectangulaire avec



PRES4HR  
Presse manuelle  
d'établi, Pression  
jusqu'à 600kg



DKN  
Accouplement  
miniature soufflet  
Gerwah®, de 0,4 à  
10Nm



P30  
Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
8,80 Nm



UGCG  
Guidage de vérin en  
kit, Colonne de  
guidage



BEAS  
Bouton étoile  
antistatique, Etoile,  
antistatique



PFC  
Pied fixe, Mise à  
niveau de petits  
éléments



CQA20  
Chariot de réglage  
miniature, 20

## Produits complémentaires



NTMdl  
Vis de pression bout  
en delrin, à bout  
delrin



NTMbr  
Vis de pression bout  
en laiton, à bout  
laiton