

# Fixation de panneau pour profilé alu. Stock

## ACL<sub>FPA</sub> Raccord angulaire et bloc de maintien

- Fixation de panneau vitré, pouvant se combiner pour un raccord angulaire
- Matières :  
Zinc injecté, revêtement teinté aluminium par pulvérisation
- Bloc de maintien livré avec 5 tampons caoutchouc pour des panneaux de 2 à 5mm

### Montage


- Insérer l'écrou PRF-ECL-M5 (vendu séparément) dans la rainure du profilé
- Fixer la première branche du bloc de maintien à l'aide de la vis M5 fournie
- Placer les tampons caoutchouc
- Serrer la 2ème branche du bloc de maintien
- Dans le cas d'un raccord angulaire, fixer les premières branches de chaque raccord, placer les tampons caoutchouc et serrer les 2<sup>èmes</sup> branches




ACL-FPA-BM



ACL-FPA-RA

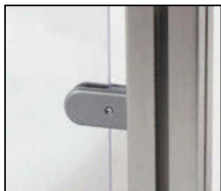


Exemple d'application  
ACL-FPA-BM

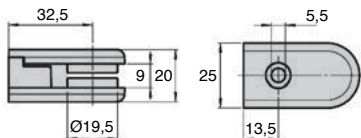

ACL-FPA-BM



ACL-FPA-BM + ACL-FPA-RA

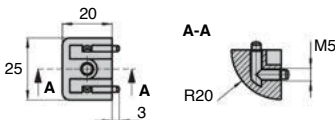

ACL-FPA-RA

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Type	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-FPA-BM	Bloc de maintien	74	✓	10,78 €
ACL-FPA-RA	Raccord angulaire	37	-	6,65 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Stock Porte-accessoire pour profilé aluminium

## Porte-gobelet

PGB

- Pour poser en toute sécurité une bouteille, canette ou tasse, ou pour ranger un outil (par exemple une perceuse)


- Matières :

- Nylon PA chargé fibres de verre

- Fixation avec vis à tête fraisée M5

### Info.

- Kit de fixation dans profilé aluminium vendu séparément

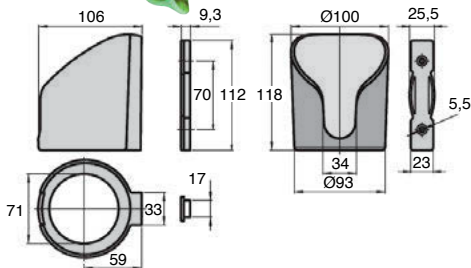

Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Type	Couleur	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PGB-AF	Fond ouvert	noir	145,6	✓	10,75 €
PGB-SF	Fond fermé	noir	157,0	✓	10,75 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 413