

Pignon arbré

Acier prétraité ou **inox**

Module 1,0


- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRc
 - inox 303
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e25

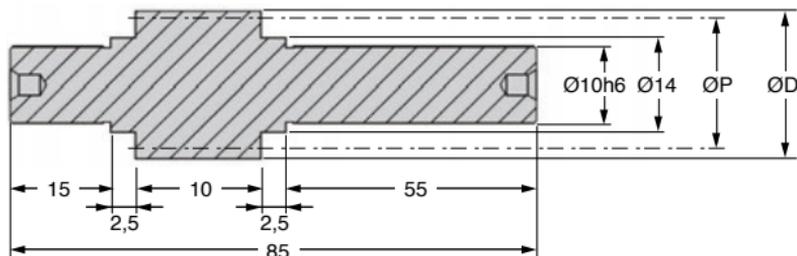

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	Couple (Nm)		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox				Acier	Inox		Acier	Inox
PPS1.0-18	PPS1.0-18S	18	18	20	1,8	1,1	0,069	78,40 €	169,22 €
PPS1.0-19	PPS1.0-19S	19	19	21	1,9	1,1	0,071	79,59 €	171,82 €
PPS1.0-20	PPS1.0-20S	20	20	22	2,5	1,5	0,074	82,14 €	177,37 €
PPS1.0-21	PPS1.0-21S	21	21	23	2,6	1,6	0,076	82,67 €	178,49 €
PPS1.0-22	PPS1.0-22S	22	22	24	2,7	1,6	0,079	83,87 €	181,07 €
PPS1.0-23	PPS1.0-23S	23	23	25	2,8	1,7	0,081	84,24 €	181,81 €
PPS1.0-24	PPS1.0-24S	24	24	26	3,0	1,8	0,084	84,75 €	182,93 €
PPS1.0-25	PPS1.0-25S	25	25	27	3,1	1,9	0,087	88,28 €	190,49 €
PPS1.0-26	PPS1.0-26S	26	26	28	3,8	2,3	0,090	91,42 €	197,33 €
PPS1.0-27	PPS1.0-27S	27	27	29	3,9	2,4	0,094	93,32 €	201,42 €
PPS1.0-28	PPS1.0-28S	28	28	30	4,1	2,4	0,097	95,35 €	205,87 €
PPS1.0-29	PPS1.0-29S	29	29	31	4,2	2,5	0,100	97,87 €	211,24 €
PPS1.0-30	PPS1.0-30S	30	30	32	4,8	2,9	0,104	99,48 €	214,76 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 387

Nos autres produits



CPAS

Compas avec cran de sécurité, Ouverture vers le haut



PHG2

Engrenage hélicoïdal axes parallèles de précision, Acier 20NCD2 cémenté



ATZYSS

Amortisseur élastique inox diabolo, Inox



DTR

Disque tendeur pour chaîne, Disque tendeur acier



V3RA_PTR

Volant à 3 branches à poignée tournante rabattable, Polyamide



HLU

Volant à bras, Aluminium



PSG155

Engrenage droit de précision, Inox 316



BAC105

Bac à bec, 8mm



HTD8M_30

Poulie dentée de transmission, HTD8 Fonte



RBS

Rondelle dynamique DIN 2093, Acier



GTC

Galet tendeur pour courroie, Pour applications



BLHB30

Renvoi d'angle, jusqu'à 4,4 Nm

Produits complémentaires



PPS1

Pignon arbré de précision, Inox



DT

Pignon arbré droit, Acier 20NCD2