

Serrure pour profilé aluminium

Pour porte coulissante

PRF_{SCL}

- Verrou pour portes coulissantes réalisées en profilés aluminium PRF4545

- Matière :

Boitier aluminium injecté revêtement noir

Avantages

- Montage simple par la façade avec des vis CHC M6

- Pas de perçage nécessaire






Accessoires

- Vis CHC6-16 (tome 1 p.550)

et écrou de rainure PRF-ECL-M6 non fournis (tome 5 p.327)



Sans usinage

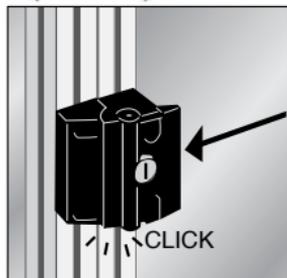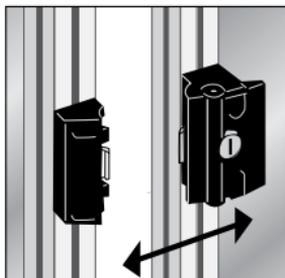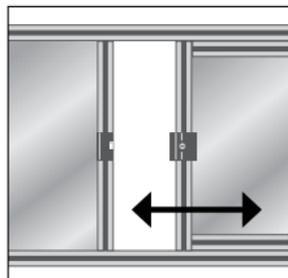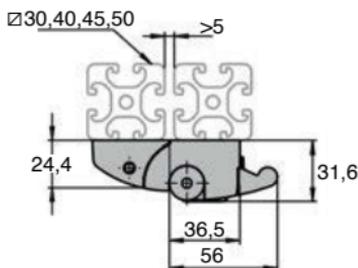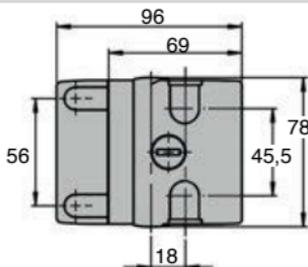

Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Type	Masse (g)	Prix Uni.
PRF-SCL-78-A	Avec clé universelle	246	41,39 €
PRF-SCL-78-B	Avec clé unique	246	41,39 €
PRF-SCL-78-C	Sans clé	216	39,53 €

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 371

Serrure **magnétique** pour profilé aluminium

PRFSMA

Serrure rapide ajustable

- **Verrou pour portes coulissantes réalisées en profilés aluminium PRF4545**

- Matière :

Poignée PA6 renforcé fibres de verre

Aimant Néodyme

Aimant inox

Contreplaque acier zingué

Avantages




- Montage simple de la poignée par la façade avec des vis CHC M6 et de la contreplaque avec des vis FHC M5

- Pas de perçage nécessaire

Accessoires

- Vis CHC6-16 (tome 1 p.550) et écrou de rainure PRF-ECL-M6 non fournis (tome 5 p.327)

- Vis FHC5-12 (tome 1 p.557) et écrou de rainure PRF-ECL-M5 non fournis (tome 5 p.327)

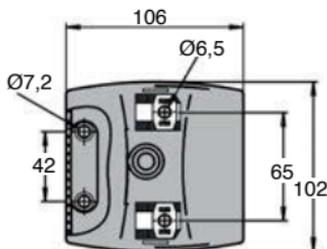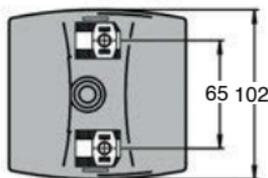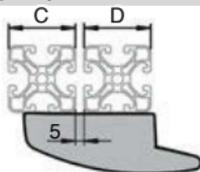

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	C	D	Force de retenue (N)	Masse (g)	Prix Uni.
PRF-SMA-102	30	38, 1.5" 40, 45, 50, 60	25	168	24,47 €
	40	38, 1.5" 40, 45, 50, 60			
	45	38, 1.5" 40, 45, 50			
	50	38, 1.5" 40, 45, 50			
	60	30, 38, 1.5" 40, 45			

Dimensions en mm

Serrure pour profilé aluminium

Avec capteur de sécurité

PRF_{SRA}

- Serrure multifonction permettant la protection et le monitoring d'une porte de sécurité
- Pour un verrouillage et déverrouillage facile et sécurisé
- Design symétrique
- Connecteur M12X1 8 broches, tension 24V DC
- Fixation depuis l'avant par des vis CHC M6
- Matières :
Aluminium moulé sous pression, thermolaqué noir
- T° d'utilisation : -20°C à +55°C

Avantages



- Montage simple sans effort mécanique
- Ne peut être démonté en position fermée
- Peut se monter sur des profilés section 30, 40, 45 ou 50mm

Options

- Ecrou PRF-ECL-M6 (tome 5 p.327)
- Bouton d'ouverture d'urgence PRF-BOU-URG (tome 5 p.370)



Exemple d'application

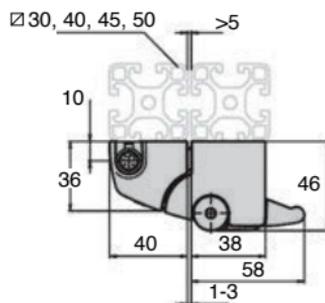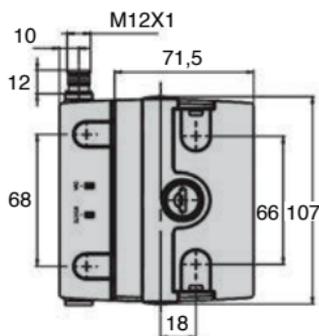

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence

PRF-SRA-CAP

Dimensions en mm

Masse

(g)

Prix Uni.

380

517,49 €

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 373

Serrure pour profilé aluminium



PRFSRA

Serrure **rapide** autobloquante



- Verrou pour porte et trappe réalisés en profilés aluminium PRF4545
- Matière : Boîtier aluminium injecté revêtement noir

Avantages

- Montage simple par la façade avec des vis CHC M6
- Pas de perçage nécessaire

Accessoires

- Vis CHC6-16 (tome 1 p.550) et écrou de rainure PRF-ECL-M6 (tome 5 p.327) non fournis

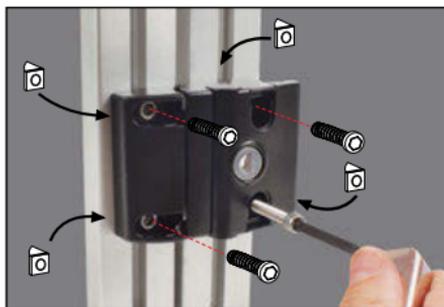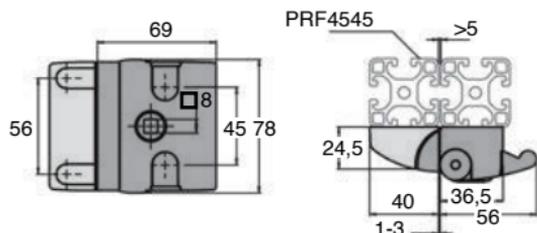

Fixation en façade

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -5%		Sur demande

Références	Type	Masse (g)	Stock*	Prix Uni.
PRF-SRA-78-A	Avec clé universelle	235,5	✓	38,22 €
PRF-SRA-78-B	Avec clé unique	235,5	-	38,22 €
PRF-SRA-78-C	Sans clé	204,0	✓	36,69 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm




Serrure double pour profilé aluminium

Serrure **rapide** autobloquante

PRFSRAD

- Verrou pour porte et trappe réalisés en profilés aluminium PRF4545
- Permet de fermer 2 portes avec un pilier central
- Matière :
Boîtier aluminium injecté revêtement noir

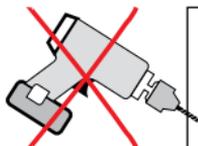




Sans usinage

Avantages

- Montage simple par la façade avec des vis CHC M6
- Pas de perçage nécessaire
- Sécurisée : Ne peut être démontée en position fermée

Accessoires

- Vis CHC6-16 (tome 1 p.550) et écrou de rainure PRF-ECL-M6 (tome 5 p.327) non fournis

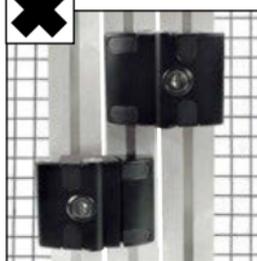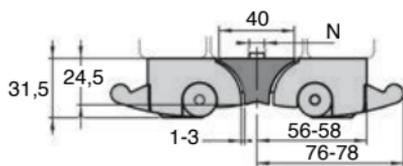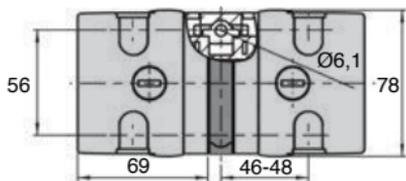

Plus esthétique et plus économique

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.		-5%	Sur demande

Références	Type	Pour rainure N	Masse (g)	Prix Uni.
PRF-SRAD-78-A	Avec clé universelle	8/10	235,5	68,13 €
PRF-SRAD-78-B	Avec clé unique	8/10	235,5	68,13 €

Dimensions en mm

Tél

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 375