





# Bloc de vissage pour profilé aluminium

## Ajout et fixation de panneau **MiniTec**PRFBV

- Rajout de panneaux d'habillage d'une épaisseur de 2 à 6mm
- Prévu pour tous panneaux sauf grillagé
- Jeu de montage de 2mm (1mm d'espace vide autour du panneau)
- Matière : PA, gris

### Montage

- Positionner le socle dans la rainure du profilé
- Insérer les panneaux d'habillage préalablement percés
- Fixer les panneaux à l'aide des vis M6 adéquates (non fournies)
- Distances du bord : 7,5 à 16mm

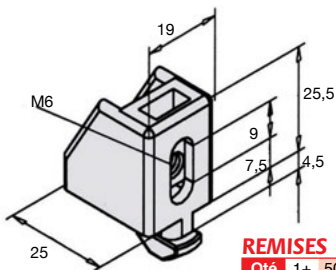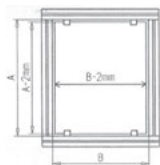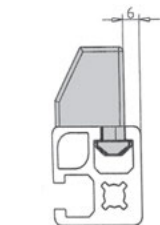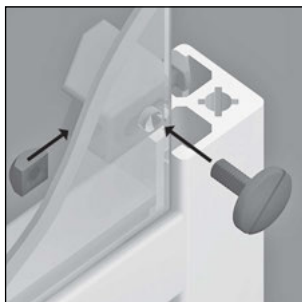

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Pour profilé	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-BV	tout type à partir de PRF32	0,01	✓	3,32 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 383

## Nos autres produits



PSG3

Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé



PRF\_ART

Articulation de profilé, Simple



BOX-TOR-H

Coffret de joints toriques en nitrile, 3,00 x 2,00mm à 45,20 x 4,00



HLA28

Renvoi d'angle à denture spiro-conique, jusqu'à 182Nm



PRF\_PGN

Poignée de porte pour profilé alu aluminium, Poignée avec serrure



UGH50

Unité de guidage en H, Pour vérins Ø50



PSG15

Engrenage droit de précision, Inox 316



VTA

Limiteur de couple à friction Vari-Tork®, 0,53 à 1,32 Nm



PR881

Roue de renvoi, Série 881



YG1

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



DB

Engrenage conique acier, 2:1



SF\_ZZ

Roulement à billes à contact radial, Inox

## Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm