

# Plaque d'articulation pour profilé aluminium Stock

## PRFPA **MiniTec**



- Livré avec kit de fixation
- Matière :  
Acier revêtu

### Applications


- Fixation des pieds au châssis du convoyeur
- S'utilise également pour des convoyeurs à pente
- Zone d'articulation +/- 35°

### Montage

- Fixer sur les côtés du châssis du convoyeur et des pieds à l'aide du kit de fixation

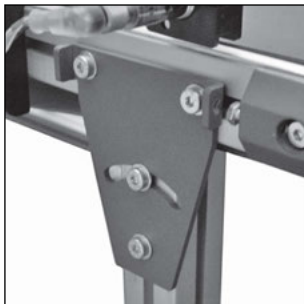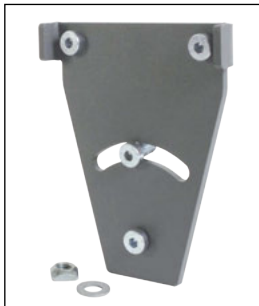

Exemple d'application

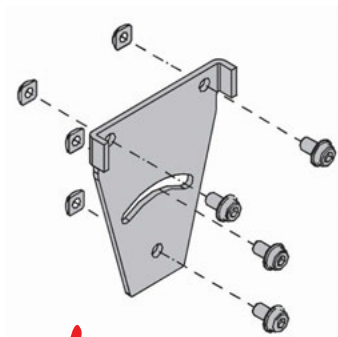

**+ DE STOCK**

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-PA	Plaque d'articulation	0,377	✓	23,73 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits




NCT

Noix de connexion, A angle fixe



Q6

Roulement à billes à contact radial, Acier

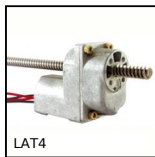

LAT4

Actionneur linéaire motorisé 4A, 4 ampères



BL8

Renvoi d'angle, de 0,20 à 2 Nm



PITA

Doigt d'indexage, avec poignée en T



BVR

Butée à vis réglable, Acier



 
CPAS

Compas avec cran de sécurité, Ouverture vers le haut



RBGpl

Roulette pivotante à double blocage, Acier - Caoutchouc gris



RPP8

Courroie pour transmission RPP, RPP8



CABPVC

Câble acier galvanisé avec PVC transparent, Acier galvanisé avec



CHN\_CHNSS

Chaîne droite à maillons longs, Acier zingué



PFM

Pied fixe tôle emboutie, Tôle emboutie

## Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm