



## Nos autres produits



CLSCLP  
Chape série courte,  
Courte acier



RFK28B  
Réducteur hypoïde  
inox, jusqu'à 130Nm




PTA80ssEB  
Pied articulé à  
embase tôle Ø80, Pied  
articulé



AFA  
Axe de fixation à  
anneau, à anneau



OP7  
Indicateur numérique  
de position  
mécanique, 5 chiffres

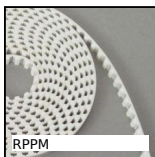

RPPM  
Courroie ouverte au  
mètre type RPP, RPP8  
Polyuréthane  
armature acier



B



DOMI\_MD  
Table rotative de  
réglage Domino, 55/1



LRR  
Gâche pour loquet à  
ressort, Gâche



CLA  
Manette indexable  
avec taraudage et  
embase Hygienic



NSP  
Noix support à 90°,  
Noix support à 90°



EBH  
Ecrin borgne avec  
embase Hygienic  
Usit®, Avec embase

## Produits complémentaires



PRF4545  
Profilé aluminium  
standard, 45 x 45 mm