

# Profilé d'habillage pour profilé aluminium

PRFPSP **MiniTec**  
PRFPR

A insérer  
dans les rainures


## Profilé support de panneau ou de revêtement PRF-PSP

### Applications :

La rainure montée vers l'intérieur : pour fermer les rainures du profilé

La rainure montée vers l'extérieur : comme support de panneaux d'habillage jusqu'à des épaisseurs de 6 mm  
Compensation de l'épaisseur par de la silicone

**Montage :** Simplement par clipsage ou en l'enfilant par l'extrémité

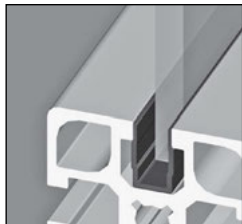


## Profilé de revêtement PRF-PR-2

### Applications :



- Fermeture étanche des rainures de profilé.
- La section transversale de la rainure est réservée pour recevoir des câbles ou tuyaux.
- Règlette de marquage

### Montage :

- Insérer dans la rainure du profilé, couper à mesure à l'aide d'une cisaille à métaux

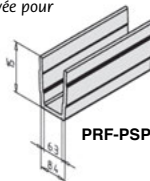

PRF-PSP

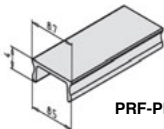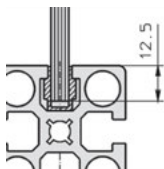

PRF-PR



### REMISES

|           |    |     |             |
|-----------|----|-----|-------------|
| Qté       | 1+ | 50+ | 100+        |
| Rem. Prix |    | -5% | Sur demande |

| Références   | Matière          | Longueur (mm) | Masse (kg/m) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|--|------------------|---------------|--------------|--------|------------------|
| <b>Profilé de support de panneaux ou de revêtement</b> |                  |               |              |        |                  |
| PRF-PSP  | PVC dur gris     | 2000          | 0,25         | ✓      | 4,27 €           |
| <b>Profilé de revêtement</b>                           |                  |               |              |        |                  |
| PRF-PR-2   | Aluminium nature | 2000          | 0,28         | -      | 9,25 €           |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



CDR

Câble de retenue pour broche à billes, Sécurise contre la perte



J53

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,43 à 1,15 Nm - à tr...



BPVMss

Bille porteuse vissable miniature, Miniature à visser



YG3

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



PHTss

Poignée de manutention, Jusqu'à 250°C



ZBconique

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 1:1



CDGamme

Ressort de compression DIN2095, DIN 2095



RPCtcss

Roulette polyamide à trou central, Inox - Polyamide



ATZYSS

Amortisseur élastique inox diabololo, Inox



RFVfp

Pied support inox, Pied support



PLM-16A

Aimant avec trou taraudé, Avec trou taraudé



HTD14M\_55

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD14 Fonte

## Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm